

## Technisches Datenblatt

### Adapter

Art.-Nr.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

Betriebsspannung max. 50 V AC / 60 V DC

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegröße M8

Typ female

Polzahl 4 -polig

Ausführung axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegröße M8

Typ male

Polzahl 3 -polig

Ausführung axial

#### Leitungseigenschaften

Geschirmt Nein

### Mechanische Daten

Schlüsselweite 9 mm

Werkstoff PUR

### Zertifizierungen

Schutzart IP 67

### Klassifikation

Zolltarifnummer 85366990

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27440104

eCl@ss 9.0 27069190

eCl@ss 10.0 27440106

eCl@ss 11.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegröße M8

Typ female

Polzahl 4 -polig

Ausführung axial

### Anschluss 2

Art des Anschlusses Rundstecker


Gewindegröße M8

Typ male

Polzahl 3 -polig

Ausführung axial

## Schaltbilder

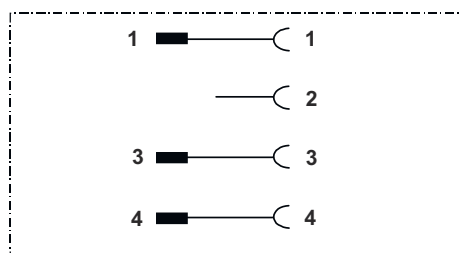

**Zubehör****Allgemein**

	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Artikel</b>	<b>Beschreibung</b>
	50132266	TT-Set 0,6-13	Werkzeug	Art: Drehmomentschlüssel Schlüsselweite: 13 mm Drehmoment: 0,6 N·m Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl Umgebungstemperatur: -40 ... 120 °C

**Hinweis**

↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörtiteln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.