

技術データシート

基地局

製品番号: 50144935

Base IT 1991i

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

適している	モバイル 2次元コードリーダーシリーズ IT 1991i
-------	------------------------------

電氣的仕様

パフォーマンスデータ

供給電圧 U_G	4.5 ... 5.5 V, DC
------------	-------------------

インターフェイス

種類	PS/2
	RS 232
	USB

コネクタ

コネクタ数	3 個数
Bluetooth到達範囲	クラス 1
Bluetooth-バージョン	4.2

コネクタ 1

機能	データインターフェイス
	設定インターフェイス
	電力供給
コネクタの種類	RJ41

コネクタ 2

機能	電力供給
コネクタの種類	ミニジャック

コネクタ 3

コネクタの種類	Bluetooth
---------	-----------

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	102 mm x 60 mm x 245 mm
筐体 プラスチック	UL94-V0
正味重量	290 g

操作と表示

表示の種類	LED
コントローラ	キー
コントローラの機能	ページング

周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 60 °C
落下高	1.2 m
以下に関する測定	コンクリート床

認証

保護等級	IP 51
------	-------

分類

関税分類番号	84719000
eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280192
ETIM 5.0	EC002997
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015


電氣的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェイス 設定インターフェイス 電力供給
コネクタの種類	RJ41

ピン ピン配列

ピン	ピン配列
1	シールド
2	ケーブルID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232/データ + USB
10	n.c. RS 232/データ - USB

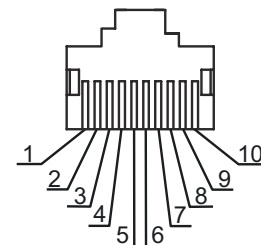

電気的接続

コネクタ 2

機能	電力供給
コネクタの種類	ミニジャック
直径	5.4
極数	2-極

コネクタ 3

機能	データインターフェイス 設定インターフェイス
コネクタの種類	Bluetooth

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	赤、1回点滅 赤、連続点灯	データ転送中 動作可能状態
2	緑、点滅 緑、連続点灯	充電中 バッテリーが充電されました

注意

目的に合ったご利用にご注意ください！

この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
この製品は有資格者のみが操作できます。
使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタユニット

	製品番号	名称	製品	説明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: PROFINET, RS 232 コネクタ: 6 St. 保護等級: IP 65

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50113397	KB JST-HS-300	接続回線	インターフェイスに適合: RS 232 コネクタ 1: JST ZHR コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9-極 シールド: はい ケーブル長: 300 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50114517	KB 232-1 IT190x	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: RS 232, TTL コネクタ 1: RJ41 コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 9 -極 コネクタ 3: 丸形プラグ, プラガブル, 軸方向, メス, 2 -極 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm シースの素材: PVC

ACアダプタ

	製品番号	名称	製品	説明
	50123862	NT Base IT1911-EU	ACアダプタ	ACアダプタの種類: プラグインACアダプタ 出力: 5 V DC、1 A 入力: 110..240 V AC、50..60 Hz

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。