

技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50148539
KY IVS 1048-IL

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	IVS 1000i & DCR 1000i センサおよび照明用のコネクタ
-------	---

コネクタ

コネクタ 1

機能	マスターコネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	12 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	12 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

伝導特性

シールド	はい
ケーブル長 脚 1	900 mm
ケーブル長 脚 2	300 mm
ケーブル長 脚 3	300 mm
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様


正味重量	41 g
------	------

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

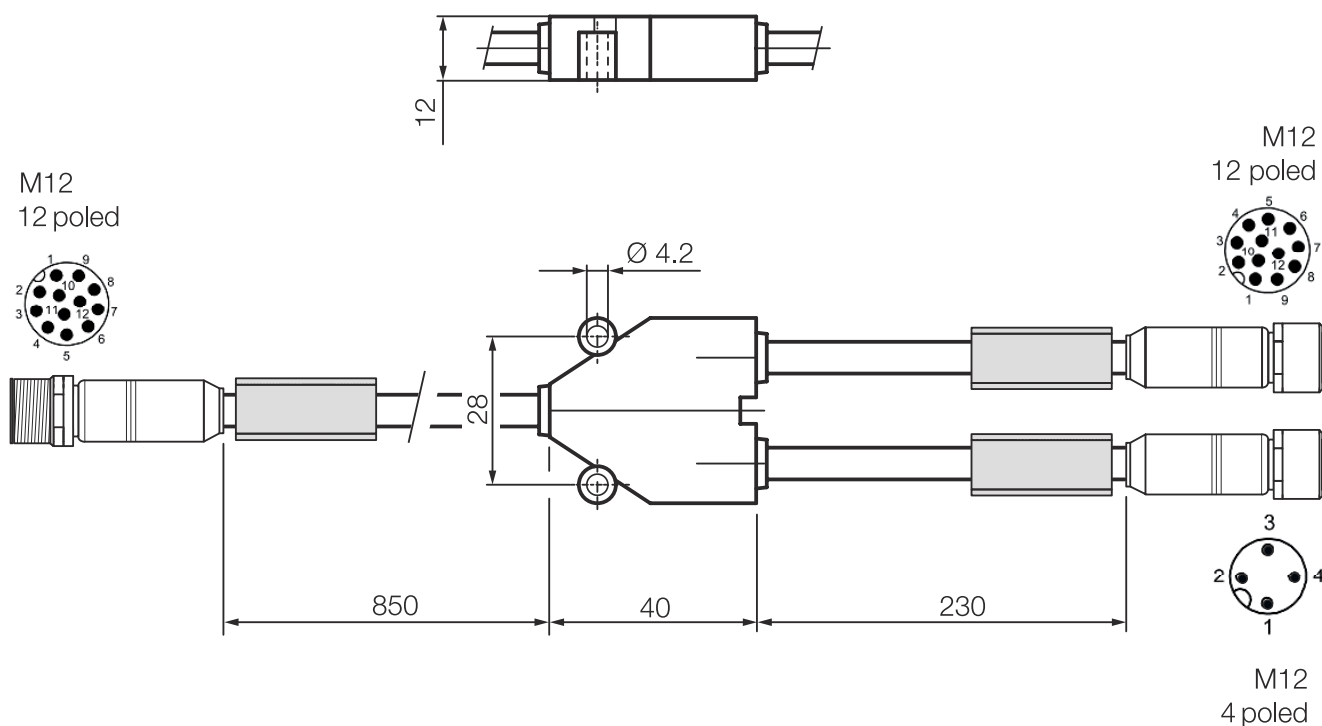

電気的接続

コネクタ 1

機能	マスターコネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	12-極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	12-極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

電氣的接続

コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 - 極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

回線図

配線パターン

