

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50138360

KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

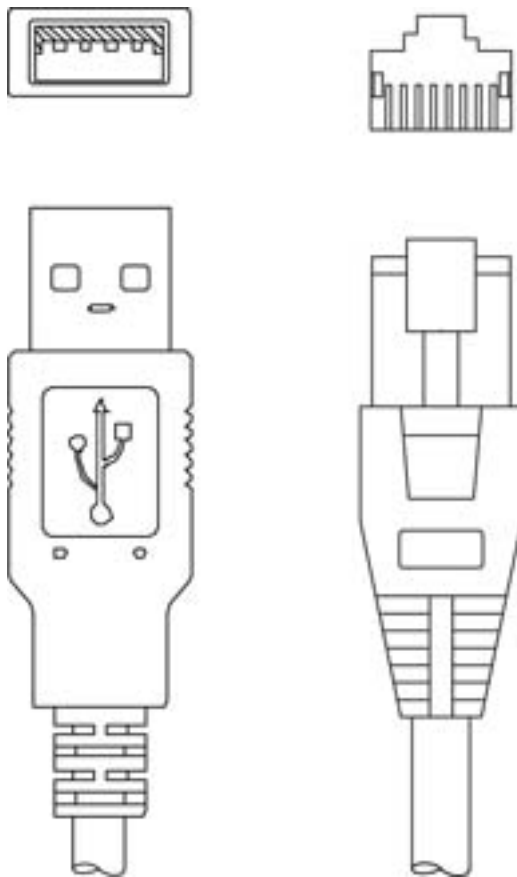


Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für	HS 66x8
Geeignet für Schnittstelle	USB

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
Rundstecker, LED	Nein

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 2.0 Standard-A

#### Leitungseigenschaften

Leitungsaufschrift	CBA-U46-S07ZAR
Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsdurchmesser (außen)	5,5 mm
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	TPU
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

### Mechanische Daten

Nettogewicht	90 g
--------------	------


## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
Rundstecker, LED	Nein

#### Pin Pinbelegung

1	Cable ID
2	+5 V DC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC

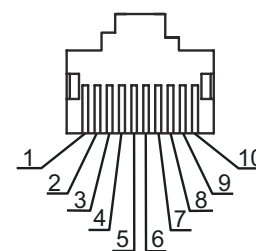

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 2.0 Standard-A

#### Pin Pinbelegung

1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

