

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50124297

K-SSPB M12A-M12A-2P-0,3m-S-PUR

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

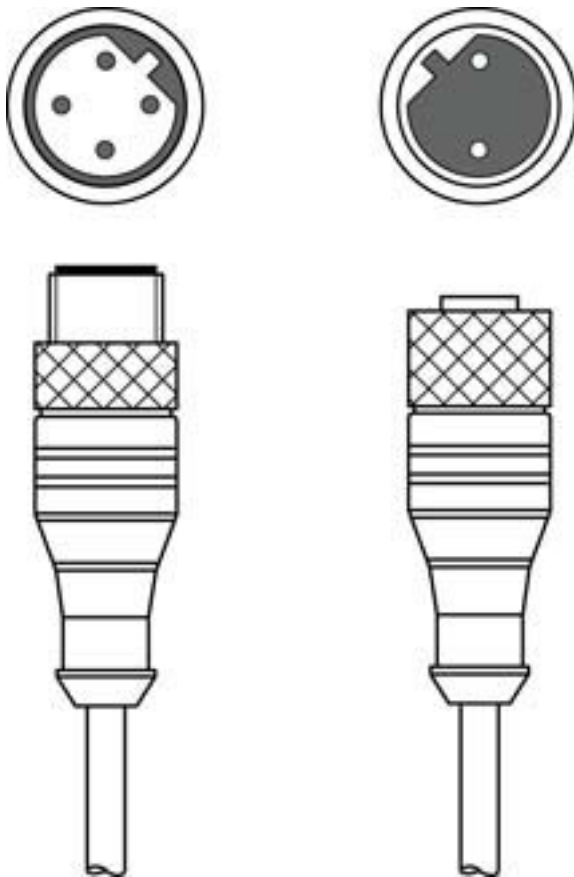

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

インターフェースに適合	PROFIBUS DP
-------------	-------------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	B コード
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	2 -極
コーディング	B コード
モデル	軸方向
伝導特性	
シールド	はい

機械の仕様

正味重量	41 g
------	------

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

電気的接続

コネクタ 1

機能	バスターミネーション
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	B コード
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	2 -極
コーディング	B コード
モデル	軸方向