

Technisches Datenblatt

Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50142509

KD S-M30-30A-P1-100

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

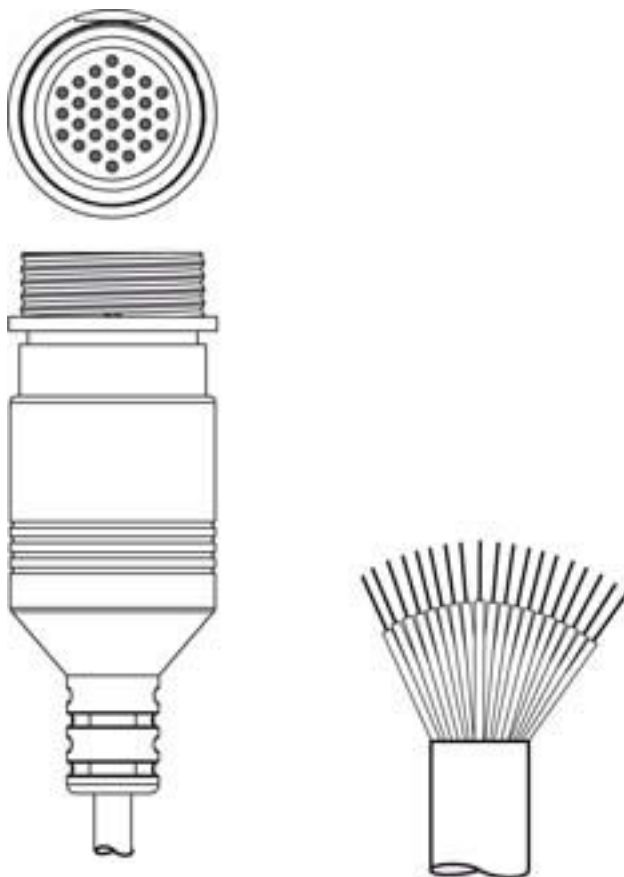


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Applikation	Chemikalienbeständig
-------------	----------------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Polzahl	30 -polig
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	30 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	9 mm
Leitungslänge	10.000 mm
Werkstoff Mantel	PUR
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	1.122 g
--------------	---------

Zertifizierungen

Zulassungen	RoHS
-------------	------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrischer Anschluss


Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Polzahl	30 -polig
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein
Steckergehäuse	Schirm

Pin

1	weiß
2	braun
3	grün
4	grau
5	rosa
6	rot
7	gelb
8	schwarz
9	violett
10	grau / rosa
11	blau / rot
12	grün / weiß
13	braun / grün
14	gelb / weiß
15	braun / gelb
16	grau / weiß
17	braun / grau

Adernfarbe

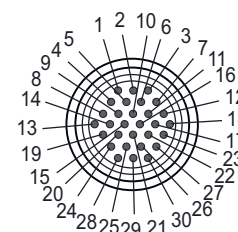

Elektrischer Anschluss

Pin	Adernfarbe
18	rosa / weiß
19	braun / rosa
20	blau / weiß
21	blau / braun
22	rot / weiß
23	braun / rot
24	schwarz / weiß
25	braun / schwarz
26	gelb / grau
27	grün / rosa
28	-
29	blau
30	grau / grün

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------