

技術データシート

内蔵用プラグ

製品番号: 50145962

AC-PLM-19

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M23
素材	金属
極数	19 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

伝導特性

心線数	19 個数
心線断面	0.34 mm ²
AWG	22

機械の仕様

正味重量	55 g
ネジ締め付けトルク	1 ... 1.5 N·m

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 80 °C
----------	---------------

認証


保護等級	IP 67
	IP 69K

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27270692
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

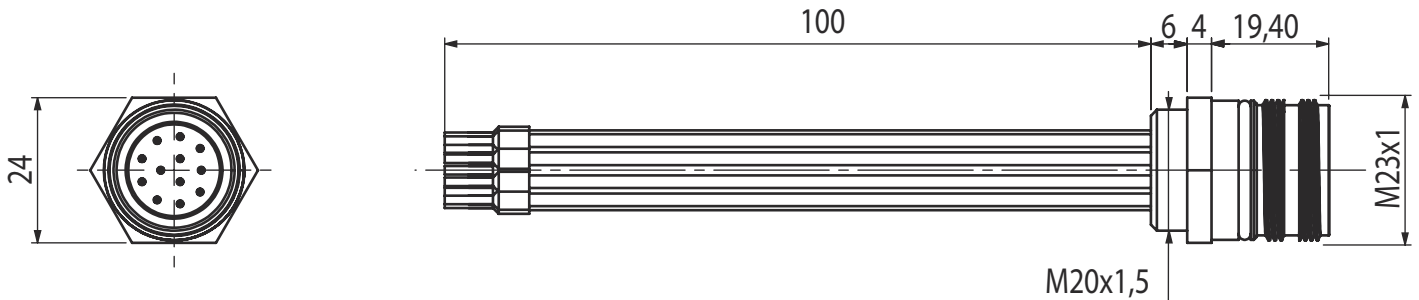


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M23
タイプ	オス
素材	金属
極数	19 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

電氣的接続

ピン	心線色
1	白
2	茶色
3	緑
4	黄
5	グレー
6	ピンク
7	青
8	赤
9	黒色
10	紫
11	グレー/ピンク
12	赤/青
13	白/緑
14	茶色/緑
15	白/黄
16	黄/茶色
17	白/グレー
18	黄/茶色
19	白/ピンク

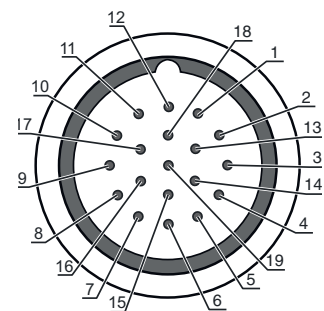

コネクタ 2	コネクタの種類	オープン末端

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

製品番号	名称	製品	説明
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, 軸方向, メス, A-符号化, 19 -極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR
50134972	KD U-M23-JA-P1-100	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, 軸方向, メス, A-符号化, 19 -極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 10,000 mm シースの素材: PUR
50136636	KD U-M23-JA-P1-150	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, 軸方向, メス, A-符号化, 19 -極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 15,000 mm シースの素材: PUR
50136637	KD U-M23-JA-P1-200	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, 軸方向, メス, A-符号化, 19 -極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 20,000 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

	製品番号	名称	製品	説明
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, L字型, メス, A-符号化, 19 -極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M23, L字型, メス, A-符号化, 19 -極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 10,000 mm シースの素材: PUR

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。