

技術データシート


接続回線

製品番号: 50104531

K-D M8W-4P-2m-PUR

目次

- 仕様書
- 電気的接続

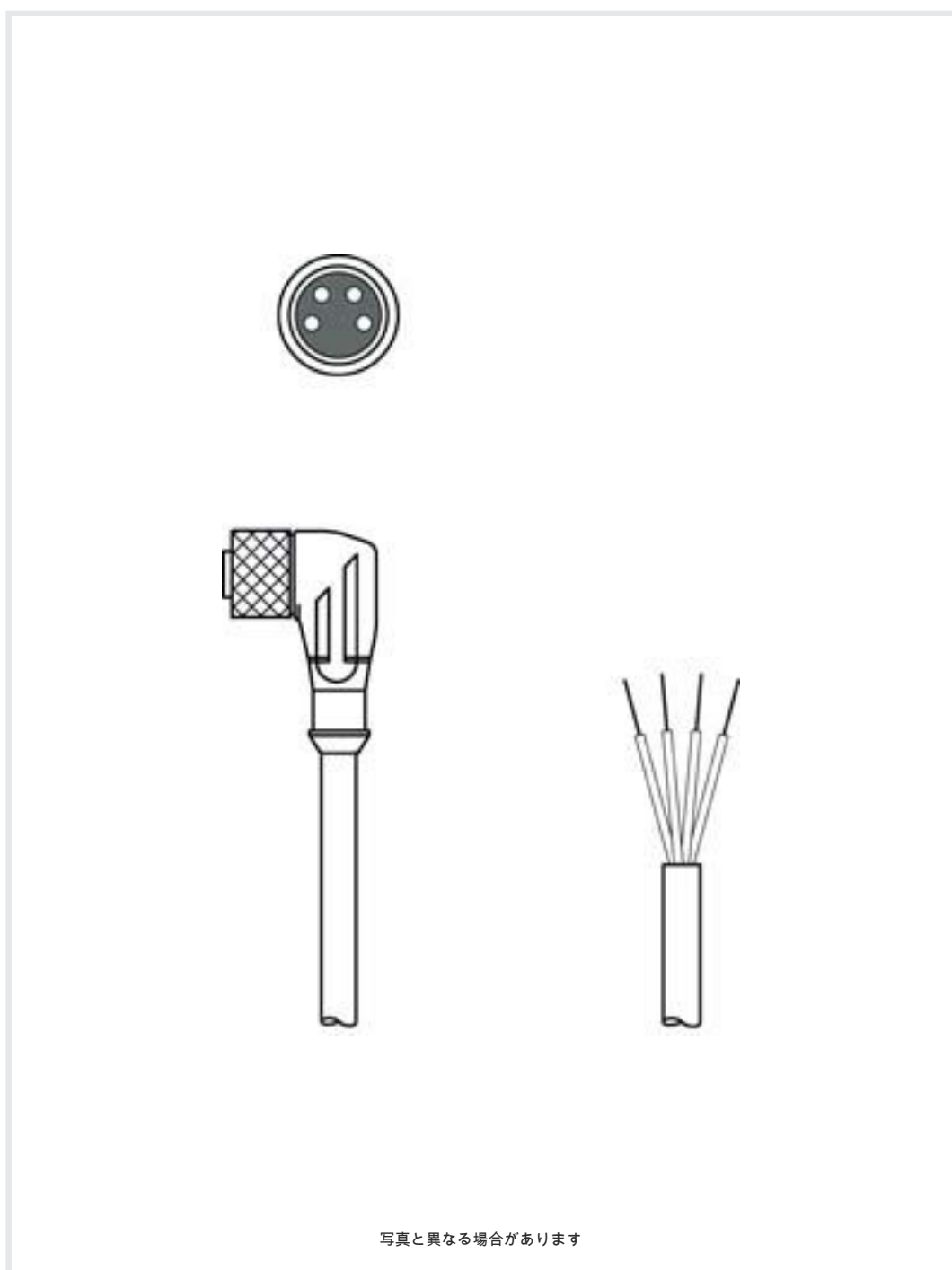

写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧 50 V AC / 60 V DC

コネクタ

コネクタ 1

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | メス |
| ハンドル本体の素材 | PUR |
| 極数 | 4 -極 |
| モデル | L字型 |
| ロック | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |

コネクタ 2

コネクタの種類 オープン末端

伝導特性

| | |
|------------|----------------------|
| 心線数 | 4 個数 |
| 心線断面 | 0.25 mm ² |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | いいえ |
| シリコン非含有 | はい |
| ケーブルモデル | コネクタケーブル (片側コネクタなし) |
| ケーブル直径 (外) | 4.7 mm |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| シースの素材 | PUR |

機械の仕様

| | |
|-------------|--------------|
| 曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |
| 曲げ半径 固定、最小 | 最低ケーブル直径の5倍 |

周囲データ

| | |
|---------------|---------------|
| 周囲温度、動作時、非固定 | -25 ... 80 °C |
| 周囲温度、動作時、固定設置 | -40 ... 80 °C |

認証

| | |
|----|---------|
| 認可 | c UL US |
| | UL |

分類

| | |
|------------|----------|
| 関税分類番号 | 85444290 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |

電気的接続

コネクタ 1

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | メス |
| ハンドル本体の素材 | PUR |
| 極数 | 4 -極 |
| モデル | L字型 |
| ロック | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |

ピン

| | |
|---|----|
| 1 | 茶色 |
| 2 | 白 |
| 3 | 青 |
| 4 | 黒色 |

心線色



コネクタ 2

コネクタの種類 オープン末端