


技術データシート 相互接続ケーブル 製品番号: 50114519 KB PS2-1 IT190x

目次

- 仕様書
- 電気的接続

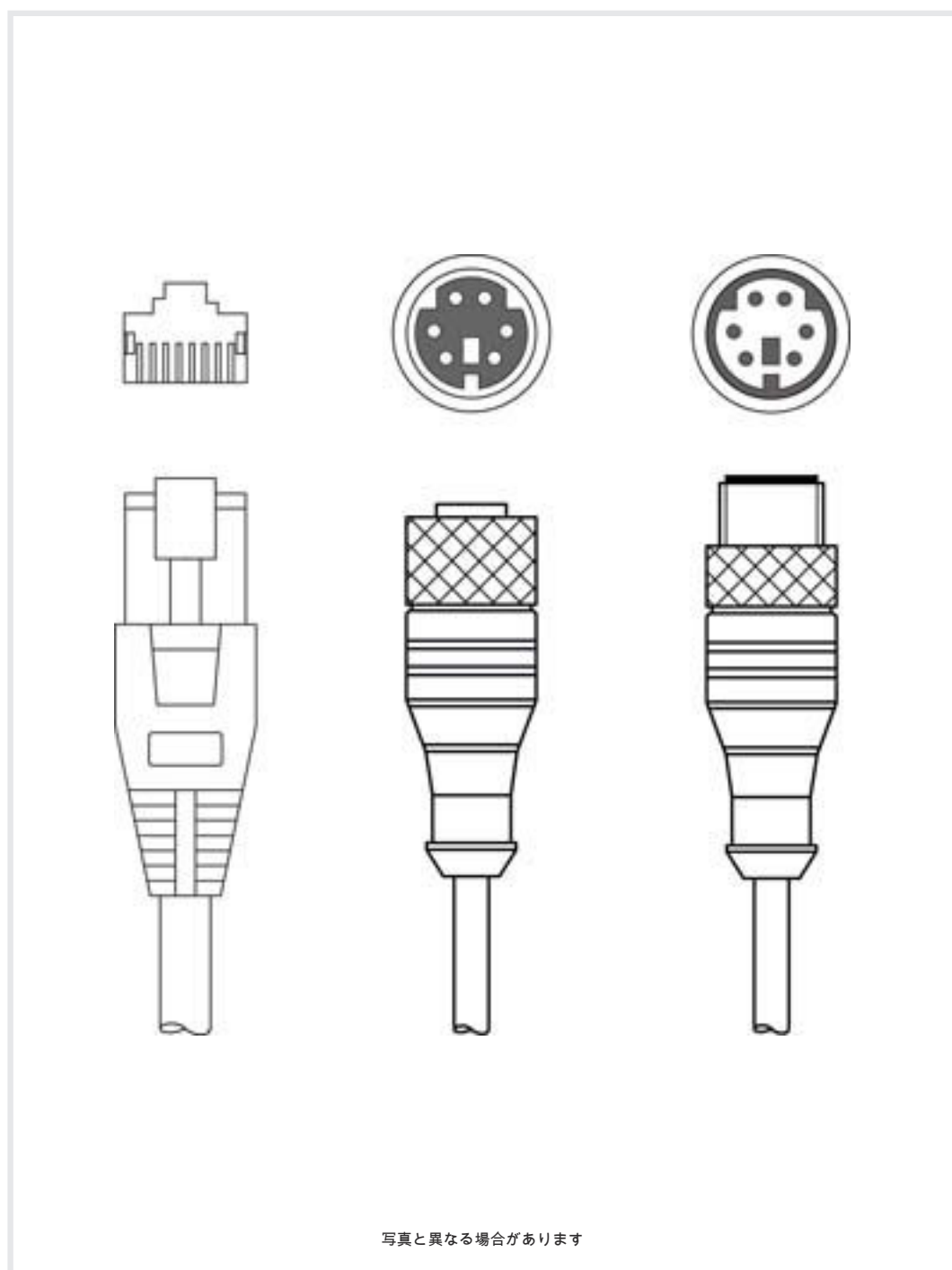

仕様書

基本仕様

適している	モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910 モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 1300
インターフェイスに適合	PS/2

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41
コネクタ 2	
コネクタの種類	PS/2
モデル	軸方向
タイプ	メス
コネクタ 3	
コネクタの種類	PS/2
モデル	軸方向
タイプ	オス

伝導特性

心線数	6 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	3,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
---------	------

ピン ピン配列

1	シールド
2	n.c.
3	GND
4	PCデータ
5	PCクロック
6	KBクロック
7	+5 V DC
8	KBデータ
9	n.c.
10	n.c.

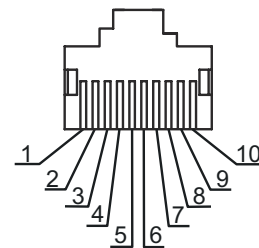


コネクタ 2

コネクタの種類	PS/2
モデル	軸方向
タイプ	メス

電氣的接続

ピン ピン配列

1	PCデータ
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	PCクロック
6	n.c.

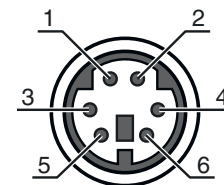

コネクタ 3

コネクタの種類	PS/2
モデル	軸方向
タイプ	オス

ピン ピン配列

1	KBデータ
2	n.c.
3	GND
4	+5 V DC
5	KBクロック
6	n.c.

