

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50115049

K-DS M12A-MA-5P-3m-S-PUR

目次

- 仕様書
- 電気的接続

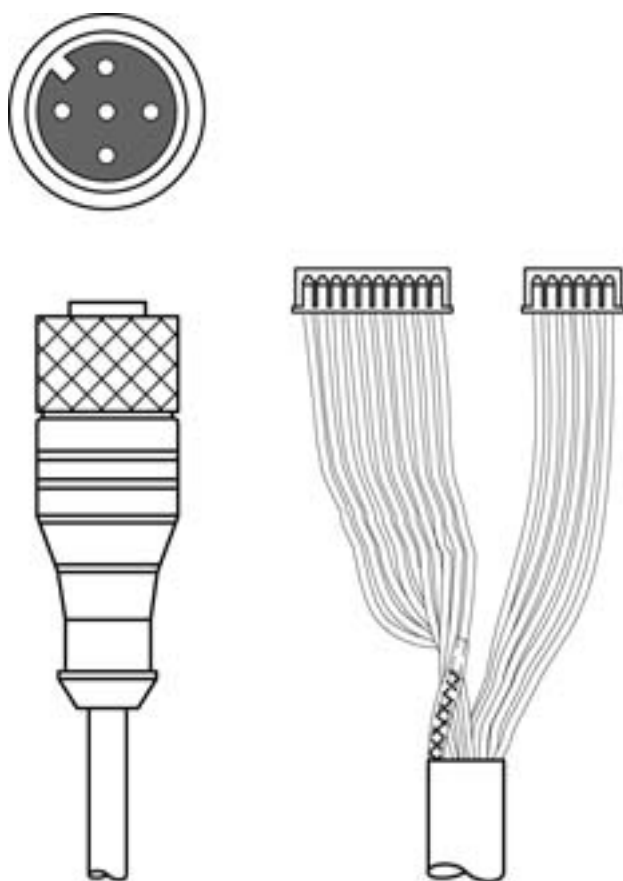

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション	油/潤滑油に耐えられる
----------	-------------

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧	30 V AC/DC
------	------------

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
---------	-------

ネジ寸	M12
-----	-----

タイプ	メス
-----	----

極数	5 -極
----	------

コーティング	A-符号化
--------	-------

モデル	軸方向
-----	-----

丸形プラグ、LED	いいえ
-----------	-----

コネクタ 2

コネクタの種類	JST ZHR
---------	---------

極数	12 -極
----	-------

伝導特性

心線数	5 個数
-----	------

シースの色	グレー
-------	-----

シールド	はい
------	----

ケーブルモデル	相互接続ケーブル
---------	----------

ケーブル長	3,000 mm
-------	----------

シースの素材	PUR
--------	-----

ドラッグチェーン適応	いいえ
------------	-----

分類

関税分類番号	85444290
--------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
---------	-------

ネジ寸	M12
-----	-----

タイプ	メス
-----	----

極数	5 -極
----	------

コーティング	A-符号化
--------	-------

モデル	軸方向
-----	-----

丸形プラグ、LED	いいえ
-----------	-----

コネクタ 2

コネクタの種類	JST ZHR
---------	---------

極数	12 -極
----	-------