


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50104025
KB 031-2000-01

目次

- 仕様書
- 電気の接続

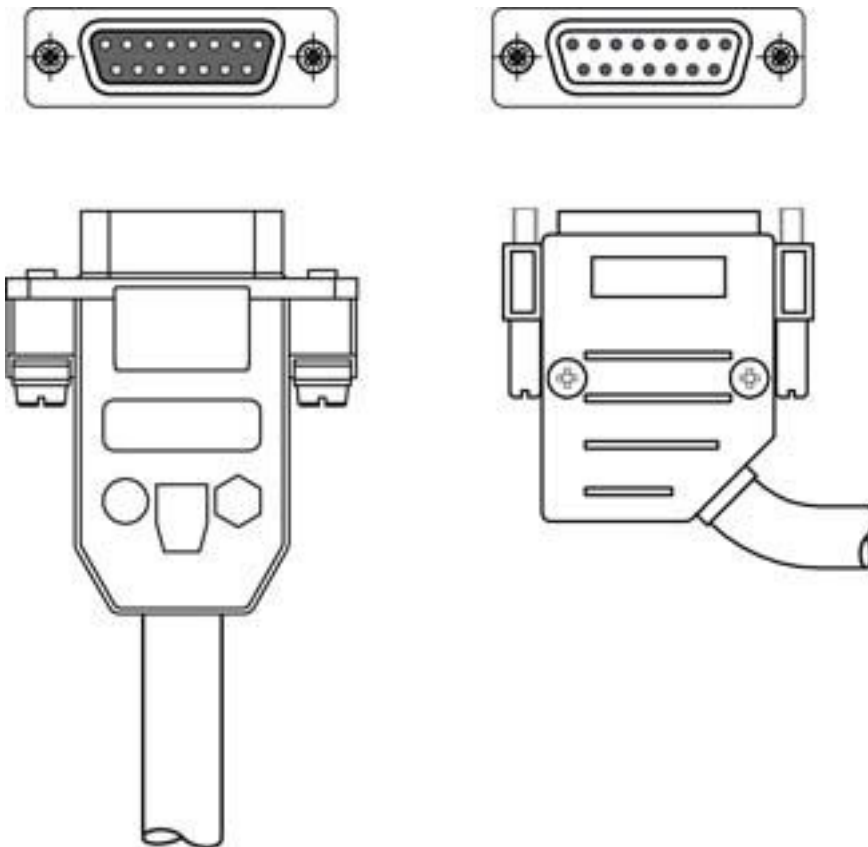

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

電氣的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧 30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類 D-sub コネクタ

丸形プラグ、LED いいえ

タイプ メス

極数 15 -極

モデル 軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類 D-sub コネクタ

伝導特性

心線数 15 個数

シールド はい

ケーブルモデル コネクタケーブル (片側コネクタなし)

ケーブル直径 (外) 8.1 mm

ケーブル長 2,000 mm

ドラッグチェーン適応 いいえ

分類

関税分類番号 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類 D-sub コネクタ

丸形プラグ、LED いいえ

タイプ メス

極数 15 -極

モデル 軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類 D-sub コネクタ

タイプ オス

極数 15 -極

モデル L字型