

技術データシート

接続回線

製品番号: 50110173

KB M12/8-10000-BA

目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

伝導特性

心線数	8 個数
シースの色	グレー
シールド	いいえ
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	6.5 mm
ケーブル長	10,000 mm
シースの素材	PUR

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

電気的接続


コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

ピン

心線色

1	茶色
2	白
3	青
4	黒色
5	グレー
6	ピンク
7	紫
8	橙

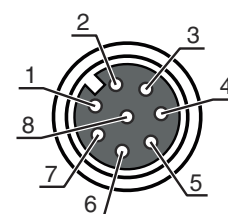

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------