




製品番号: 150756
CB-M12-CC12
相互接続ケーブル

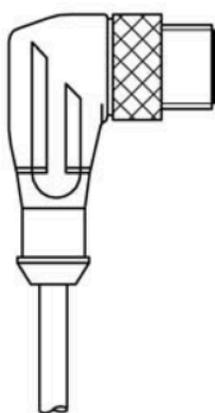

写真と異なる場合があります

目次

- ・ 仕様書
- ・ 電氣的接続

製品番号: 150756 – CB-M12-CC12 – 相互接続ケーブル

仕様書

電氣的仕様

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	8 -極
コーディング	A-符号化
モデル	L字型

伝導特性

心線数	4 St.
シールド	いいえ
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル長	300 mm

周囲データ

認証

分類

eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ

製品番号: 150756 – CB-M12-CC12 – 相互接続ケーブル

コネクタ 2	
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	
極数	8-極
コーディング	A-符号化
モデル	L字型
ロック	