

技術データシート

偏向ミラー

製品番号: 66500100

MLD-M002

目次

- 仕様書
- 寸法図
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

保護フィールド仕様

可能な検出範囲	0.5 ... 8 m
---------	-------------

光学的仕様

ビーム本数	2 個数
ビーム間隔	500 mm

機械的仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	52 mm x 594 mm x 64.7 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ
レンズカバーの素材	プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ	亜鉛ダイカスト
重量	1,400 g
筐体色	黄色、RAL1021番
取り付けの種類	回転アタッチメント 溝に取り付け 装置の柱に取り付

分類


関税分類番号	85389099
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 55 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 75 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 95 %

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

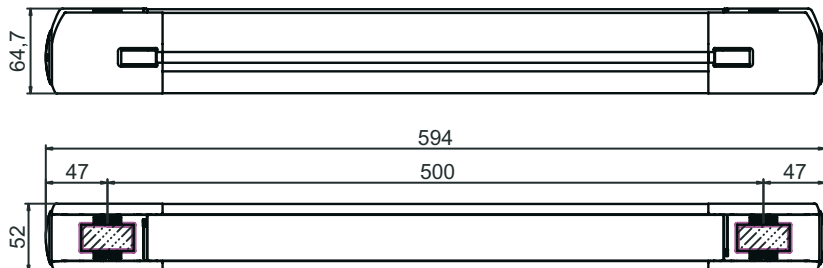

アクセサリ

取り付け技術-回転アタッチメント

	製品番号	名称	製品	説明
	540351	BT-SET-240CC-E	ブラケットセット	取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 240°回転可 素材: 金属, プラスチック 振動ダンパ: いいえ

アクセサリ

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。