

## 技術データシート


### 接続回線

製品番号: 50137264

KD S-M30-16A-V1-100

#### 目次

- 仕様書
- 電気的接続

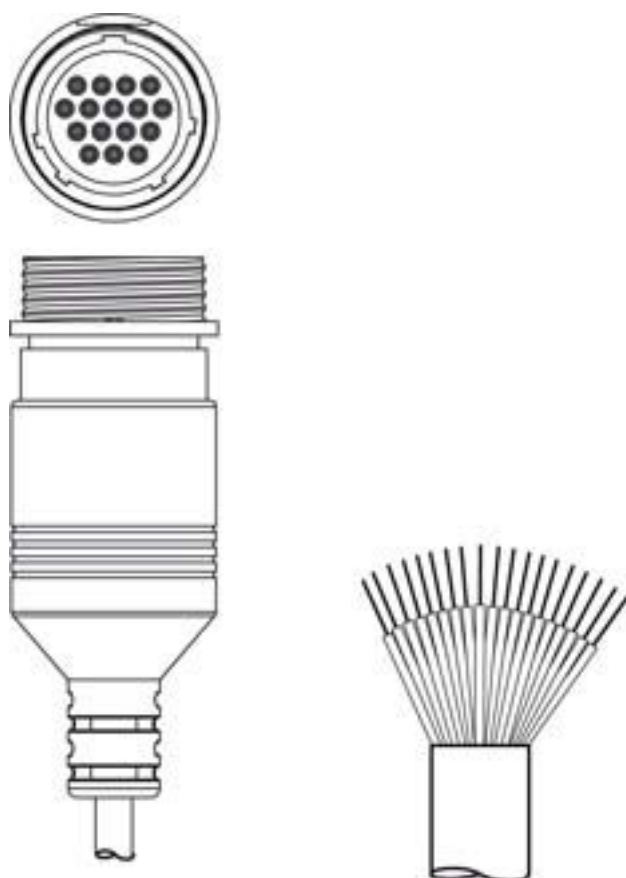

写真と異なる場合があります

## 仕様書

### コネクタ

#### コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M30
タイプ	メス
ハンドル本体の素材	PUR
極数	16-極
モデル	軸方向
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ

#### コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

#### 伝導特性

心線数	16 個数
心線断面	張力: 2x1 mm <sup>2</sup> / Signal: 14x0.14 mm <sup>2</sup>
AWG	張力: 18 / 信号: 26
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	7.5 mm
ケーブル長	10,000 mm
シースの素材	PVC
心線の絶縁	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

### 機械の仕様

曲げ半径 固定、最小	最低ケーブル直径の6倍
------------	-------------

### 周囲データ

周囲温度、動作時、固定設置	0 ... 80 °C
---------------	-------------

### 認証

認可	RoHS
----	------

### 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 電気的接続


### コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M30
タイプ	メス
ハンドル本体の素材	PUR
極数	16-極
モデル	軸方向
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ

### ピン

### 心線色

1	白
2	茶色
3	緑
4	黄
5	グレー
6	ピンク
7	青
8	赤
9	黒色
10	紫
11	グレー / ピンク
12	赤 / 青
13	白 / 緑
14	緑 / 茶色
15	白 / 黄
16	茶色 / 黄

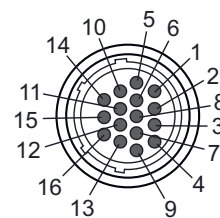

## 電氣的接続

### コネクタ 2

コネクタの種類

オープン末端