

Technisches Datenblatt

Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50137269

KD S-M30-30A-V1-050

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

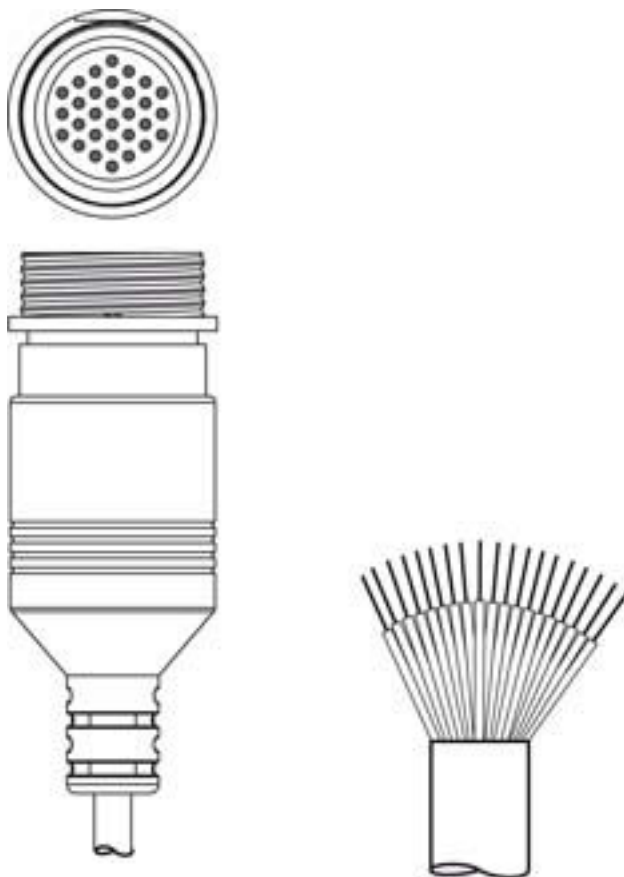


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Polzahl	30 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	30 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	9 mm
Leitungslänge	5.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Zertifizierungen

Zulassungen	RoHS
-------------	------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrischer Anschluss


Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Polzahl	30 -polig
Ausführung	axial
Steckergehäuse	Schirm

Pin

Adernfarbe

1	weiß
2	braun
3	grün
4	grau
5	rosa
6	rot
7	gelb
8	schwarz
9	violett
10	grau / rosa
11	blau / rot
12	grün / weiß
13	braun / grün
14	gelb / weiß
15	braun / gelb
16	grau / weiß
17	braun / grau
18	rosa / weiß
19	braun / rosa
20	blau / weiß
21	blau / braun
22	rot / weiß
23	braun / rot
24	schwarz / weiß

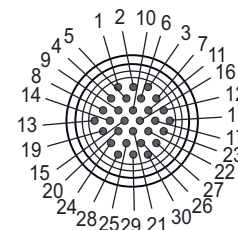

Elektrischer Anschluss

Pin	Adernfarbe
25	braun / schwarz
26	gelb / grau
27	grün / rosa
28	-
29	blau
30	grau / grün

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------