

Technisches Datenblatt

Einbaustecker

Art.-Nr.: 50145962

AC-PLM-19

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M23
Werkstoff	Metall
Polzahl	19 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	19 St.
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
AWG	22

Mechanische Daten

Nettogewicht	55 g
Schrauben-Anzugsdrehmoment	1 ... 1,5 N·m

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 80 °C
-----------------------------	---------------

Zertifizierungen


Schutzart	IP 67
	IP 69K

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27270692
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

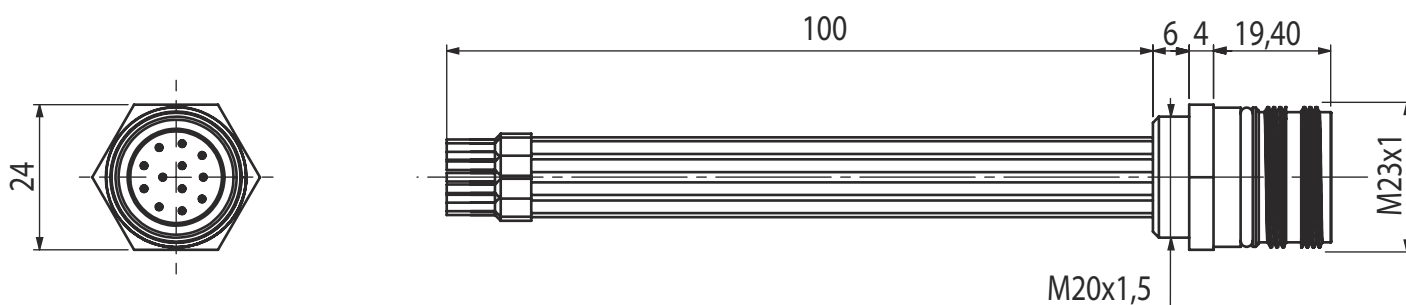


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M23
Typ	male
Werkstoff	Metall
Polzahl	19 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

Elektrischer Anschluss

Pin	Adernfarbe
1	weiß
2	braun
3	grün
4	gelb
5	grau
6	rosa
7	blau
8	rot
9	schwarz
10	violett
11	grau / rosa
12	rot / blau
13	weiß / grün
14	braun / grün
15	weiß / gelb
16	gelb / braun
17	weiß / grau
18	grau / braun
19	weiß / rosa

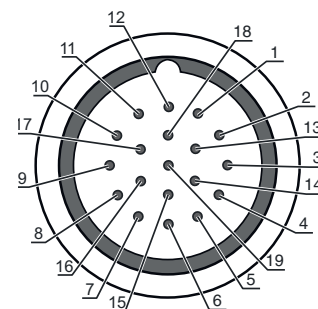

Anschluss 2


Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Zubehör

Anschlussstechnik - Anschlussleitungen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M23, axial, female, A-kodiert, 19 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR
	50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M23, axial, female, A-kodiert, 19 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 10.000 mm Werkstoff Mantel: PUR
	50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M23, axial, female, A-kodiert, 19 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 15.000 mm Werkstoff Mantel: PUR
	50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M23, axial, female, A-kodiert, 19 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 20.000 mm Werkstoff Mantel: PUR

Zubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M23, gewinkelt, female, A-kodiert, 19 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M23, gewinkelt, female, A-kodiert, 19 -polig Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 10.000 mm Werkstoff Mantel: PUR

Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.