

技術データシート


接続回線

製品番号: 50137269

KD S-M30-30A-V1-050

目次

- 仕様書
- 電気的接続

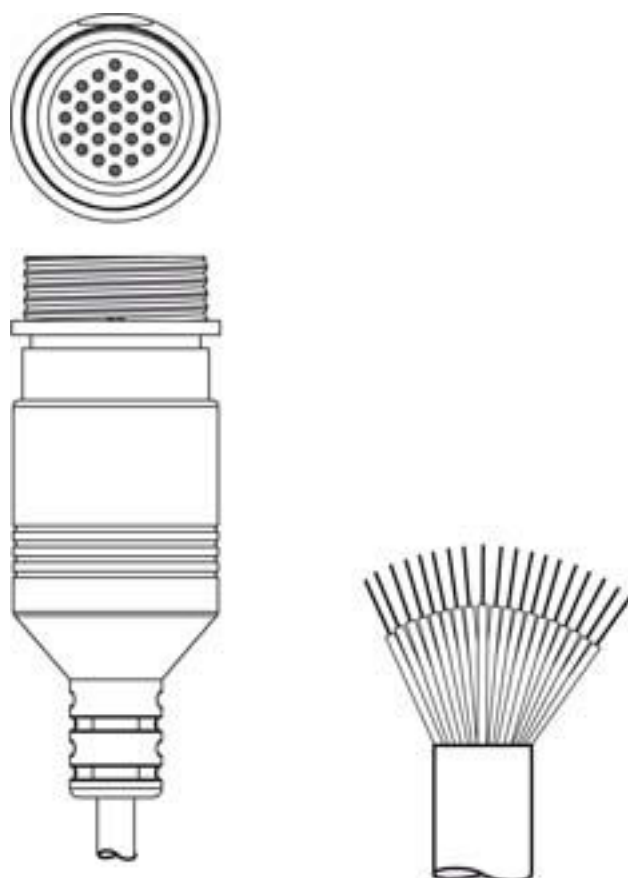

写真と異なる場合があります

仕様書

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M30
タイプ	メス
極数	30 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

伝導特性

心線数	30 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	9 mm
ケーブル長	5,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

認証

認可	RoHS
----	------

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

電気的接続


コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M30
タイプ	メス
極数	30 -極
モデル	軸方向
プラグケース	シールド

ピン

1	白
2	茶色
3	緑
4	グレー
5	ピンク
6	赤
7	黄
8	黒色
9	紫
10	グレー / ピンク
11	赤 / 青
12	白 / 緑
13	緑 / 茶色
14	白 / 黄
15	茶色 / 黄
16	グレー / 白
17	グレー / 茶色
18	ピンク / 白
19	ピンク / 茶色
20	白 / 青
21	茶色 / 青
22	白 / 赤
23	茶色 / 赤
24	白 / 黒色

心線色

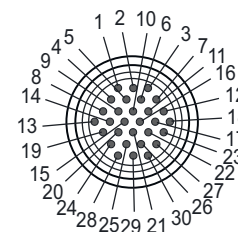

電氣的接続

ピン

心線色

25	茶色 / 黒色
26	グレー / 黄
27	ピンク / 緑
28	-
29	青
30	グレー / 緑

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------