

技術データシート


接続回線

製品番号: 678051

CB-M12-10000E-5GM

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図
- アクセサリ

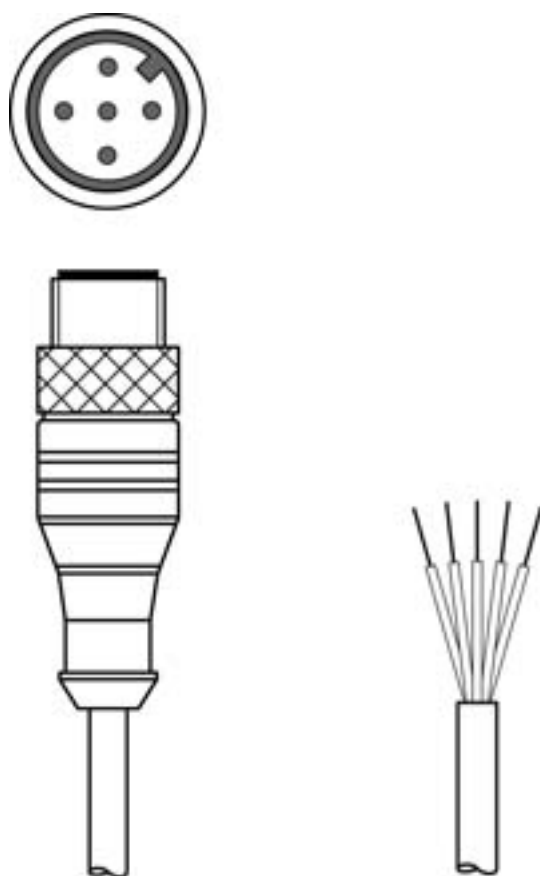

写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

| | |
|------------|--------------|
| 絶縁クラス | カテゴリ 2 |
| 絶縁クラス | IEC 60644-1 |
| パフォーマンスデータ | |
| 消費電圧 | 最大60 V AC/DC |

コネクタ

コネクタ 1

| | |
|-------------|--|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| ハンドル本体の素材 | PUR |
| 極数 | 5 -極 |
| コーティング | A-符号化 |
| モデル | 軸方向 |
| コンタクト毎の動作電流 | 4 A |
| ロック | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |

コネクタ 2

| | |
|---------|--------|
| コネクタの種類 | オープン末端 |
|---------|--------|

伝導特性

| | |
|------------|---|
| 心線数 | 5 個数 |
| 心線断面 | 0.34 mm ² |
| AWG | 22 |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | はい |
| シリコン非含有 | はい |
| ケーブルモデル | コネクタケーブル (片側コネクタなし) |
| ケーブル直径 (外) | 6.3 mm |
| ケーブル長 | 10,000 mm |
| シースの素材 | PUR |
| 心線の絶縁 | PP |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ |
| シースの特徴 | フロン、カドミウム、シリコン、ハロゲンおよび鉛不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性。機械加工が容易 |
| シースの強度 | VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性 |

機械の仕様

| | |
|-------------|--------------|
| レンチサイズ | 13 mm |
| 曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の15倍 |
| 曲げ半径 固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |

周囲データ

| | |
|---------------|---------------|
| 周囲温度、動作時、非固定 | -25 ... 80 °C |
| 周囲温度、動作時、固定設置 | -50 ... 80 °C |

認証

| | |
|----|---------|
| 認可 | c UL US |
| | UL |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

電気的接続

コネクタ 1


| | |
|-------------|--|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| ハンドル本体の素材 | PUR |
| 極数 | 5 -極 |
| コーティング | A-符号化 |
| モデル | 軸方向 |
| コンタクト毎の動作電流 | 4 A |
| ロック | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |

電気的接続

ピン

心線色

| | |
|---|-----|
| 1 | 茶色 |
| 2 | 白 |
| 3 | 青 |
| 4 | 黒色 |
| 5 | グレー |

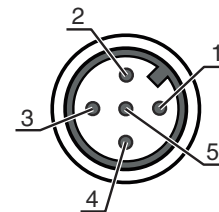


コネクタ 2

| | |
|---------|--------|
| コネクタの種類 | オープン末端 |
|---------|--------|

回線図

配線パターン

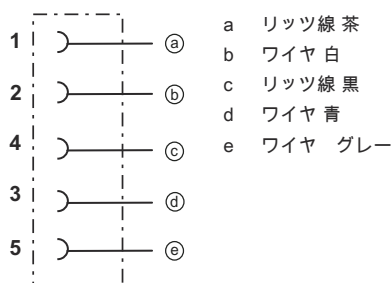

アクセサリ

一般

| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|--|----------|---------------|----|--|
| | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | 工具 | 種類: トルクレンチ レンチサイズ: 13 mm トルク: 0.6 N·m 素材: プラスチック, ステンレス 周囲温度: -40 ... 120 °C |

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。