

技術データシート


アダプタケーブル

製品番号: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

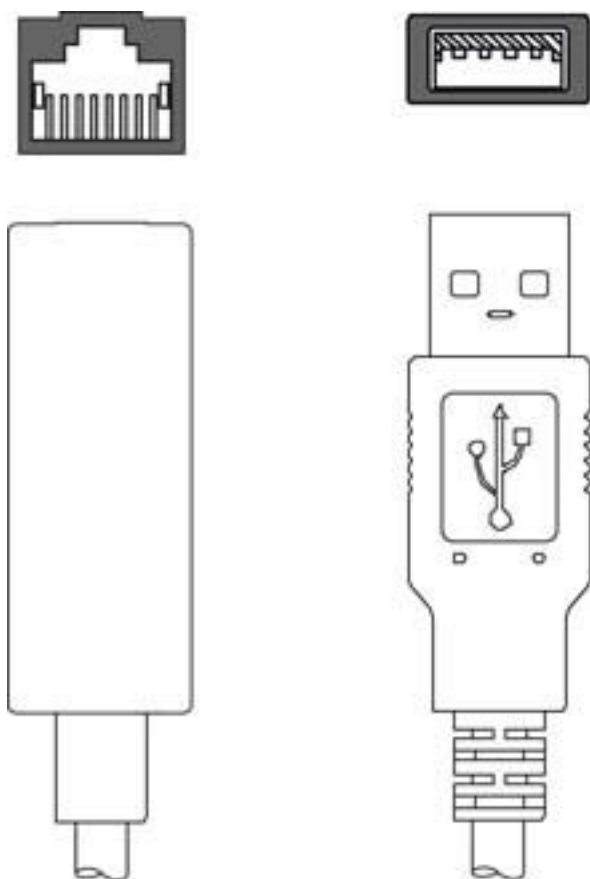

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

インターフェースに適合	イーサネット
-------------	--------

インターフェース

イーサネット	
伝送速度	10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

コネクタ

コネクタ数	2 個数
-------	------

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ45コネクタ
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 3.0 スタンダードA

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	71 mm x 26 mm x 16.2 mm
正味重量	47 g
筐体色	白

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 40 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C

認証

保護等級	IP 20
認可	FCC
	RoHS

ソフトウェア

システム要件	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
--------	--

分類

関税分類番号	85176200
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ45コネクタ
---------	----------

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 3.0 スタンダードA