



製品番号: 50110172  
KB M12/8-5000-BA  
接続回線



写真と異なる場合があります

## 目次

- ・ 仕様書
- ・ 電氣的接続
- ・ アクセサリ

製品番号: 50110172 – KB M12/8-5000-BA – 接続回線

## 仕様書

### コネクタ

#### コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

#### コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

#### 伝導特性

心線数	8 St.
シースの色	グレー
シールド	いいえ
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	6.5 mm
ケーブル長	5,000 mm
シースの素材	PUR


### 機械の仕様

#### 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## 電気的接続

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向

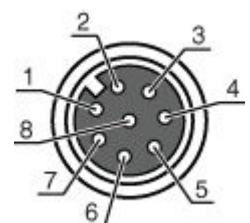


製品番号: 50110172 – KB M12/8-5000-BA – 接続回線

コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端

## アクセサリ

### 一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	種類: トルクレンチ レンチサイズ: 13 mm トルク: 0.6 N·m 素材: プラスチック, ステンレス 周囲温度: -40 ... 120 °C