


技術データシート  
相互接続ケーブル  
製品番号: 50120432  
KB USB-1 HS 65x8

## 目次

- 仕様書
- 電気的接続

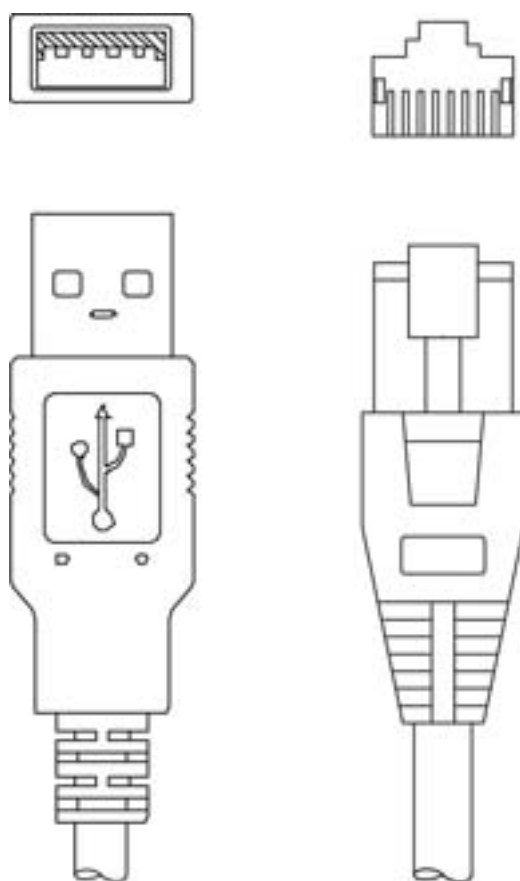

写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

適している	HS 65x8
インターフェースに適合	USB

## コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 1.1 スタンダードA
伝導特性	
心線数	4 個数
シースの色	グレー
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	4 mm
ケーブル長	2,800 mm
シースの素材	TPU
ドラッグチェーン適応	いいえ

## 分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
丸形プラグ、LED	いいえ

## ピン ピン配列

1	シールド
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	データ+
10	データ-

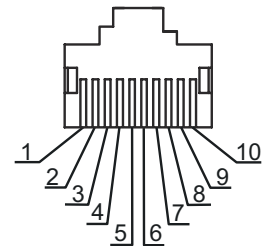

## コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 1.1 スタンダードA

## ピン ピン配列

1	+5 V DC
2	データ-
3	データ-
4	GND

