

## 技術データシート

### 基地局

製品番号: 50138134

Base HS 6678

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示



写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

種類	基地局
適している	HS 66x8

## 電気的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 $U_B$	4.75 ... 14 V, DC

## インターフェース

種類	RS 232
	USB, RS 232

RS 232	
機能	プロセス
伝送速度	9,600 ... 115,200 Bd
データフォーマット	設定可能
スタートビット	1
データビット	7、8
ストップビット	1.2
パリティ	設定可能
伝送プロトコール	設定可能
データコーディング	ASCII

USB	
機能	プロセス
動作モード	COM-ポート-エミュレーション キーボード-エミュレーション
仕様	USB 2.0

## コネクタ

コネクタ数	2 個数
Bluetooth到達範囲	クラス1(デフォルト:クラス2)
Bluetooth-バージョン	4.0

コネクタ 1	
機能	サービスインターフェース データインターフェース
コネクタの種類	RJ41

コネクタ 2	
機能	データインターフェース
コネクタの種類	Bluetooth

## 機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	90 mm x 78 mm x 230 mm
筐体 プラスチック	PC-ABS
重量	298 g

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C

## 認証


認可	c UL US
----	---------

## 分類

関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

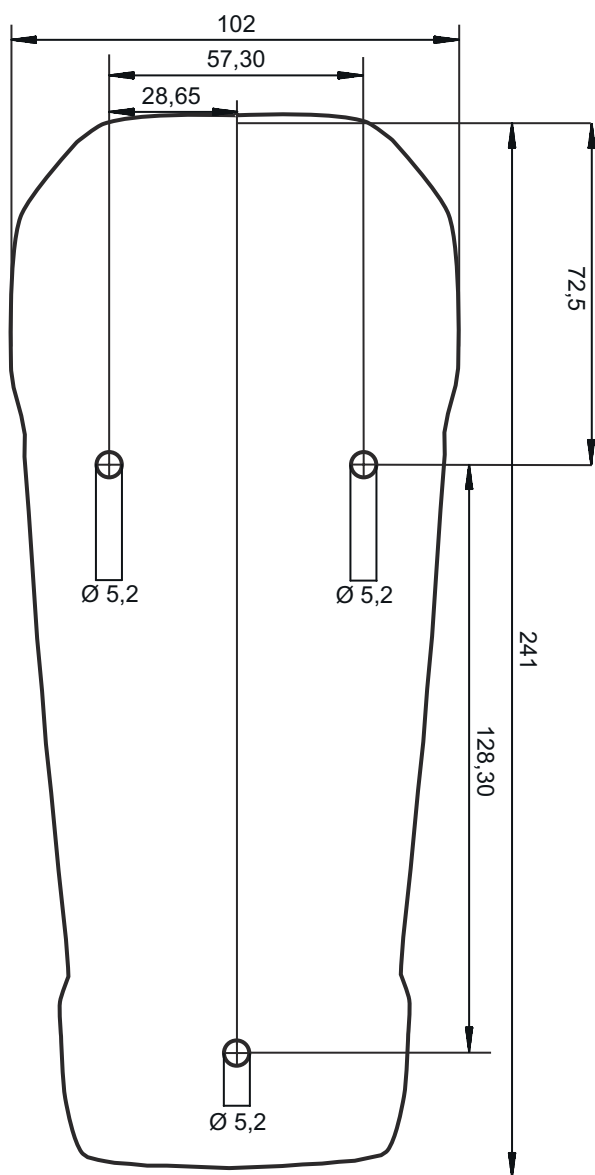

## 電気的接続

### コネクタ 1

機能

サービスインターフェース


データインターフェース

コネクタの種類

RJ41

## 電氣的接続

ピン	ピン配列
1	ケーブルID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / D+ USB
6	RTS RS 232 / n.c. USB
7	CTS RS 232 / D- USB
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC

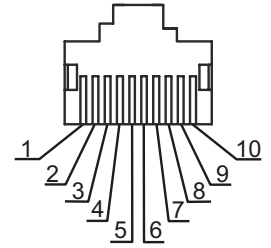

### コネクタ 2

機能	データインターフェース
コネクタの種類	Bluetooth

## 操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、点滅	接続が確立されました
	緑、連続点灯	動作電圧オン
	黄、点滅	充電中
	黄、連続点灯	デバイス OK、初期化段階
	青、連続点灯	ページング
	黄、速く点滅	デバイスエラー
	緑、連続点灯	完全に充電されました