

KFX-LY-420

Art.-Nr. 50117769

Lichtleiter, Einweg

KFX-LY-420

Part No. 50117769

fiber, throughbeam

 
Technische Daten

Lichtleiter Typ	flexibel
Betriebstemperatur	-40°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R2
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø2,2 mm
Aktiver Durchmesser Faser	Ø1,0 mm
Kleinste erkennbares Teil	Ø0,5 mm
Gesamtlänge	2014 mm
Verpackungseinheit	2 Stück

Specifications

Fiber type	flexible
Operating temperature	-40°C ... +70°C
Min. bending radius	R2
Fiber jacket diameter	Ø2.2 mm
Active fiber diameter	Ø1.0 mm
Smallest detectable object	Ø0.5 mm
Total length	2014 mm
Packaging unit	2 pieces

Features




- 1) Einstellung am Lichtleiterverstärker: max. Ansprechzeit, max. Verstärkung, min. Schaltschwelle /
Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Typische Grenzreichweite ¹⁾ Typ. scanning range limit ¹⁾

LV463.XR	4500 mm
LV463.XR	2250 mm
LV463B, LV463.XV	1530 mm
LV463	900 mm
LV462	525 mm
LV461	300 mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

Ø1.0 fiber optic
core x1

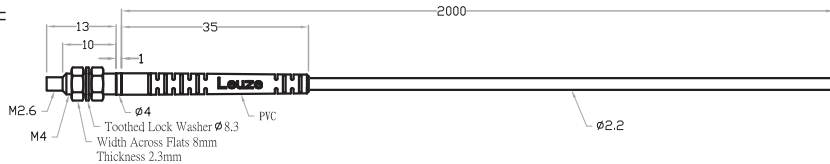

Zubehör (separat erhältlich)/Accessories (available separately)

- KL-M02; 50117752
- KL-M06; 50117784
- KL-SM02; 50117782

