

技術データシート

接続ユニット

製品番号: 50148809

MK 3007

## 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|       |           |
|-------|-----------|
| 適している | BPS 3007i |
|-------|-----------|

インターフェース

|    |     |
|----|-----|
| 種類 | SSI |
|----|-----|

コネクタ

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ数 | 3 個数 |
|-------|------|

コネクタ 1

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 機能      | PWR / SW IN / OUT |
| コネクタの種類 | クランプ              |
| 極数      | 5 -極              |

コネクタ 2

|         |            |
|---------|------------|
| 機能      | ホスト/BUS IN |
| コネクタの種類 | クランプ       |
| 極数      | 5 -極       |

コネクタ 4

|         |     |
|---------|-----|
| コネクタの種類 | USB |
|---------|-----|

機械の仕様



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 外形                 | 角型                        |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm |
| 筐体の素材              | 金属                        |
| 筐体 金属              | アルミ鋳造                     |
| 重量                 | 186 g                     |
| 筐体色                | 赤                         |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280191 |
| ECLASS 12.0  | 27280191 |
| ECLASS 13.0  | 27280191 |
| ECLASS 14.0  | 27280191 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

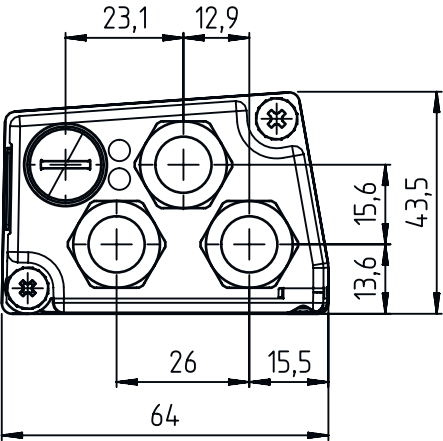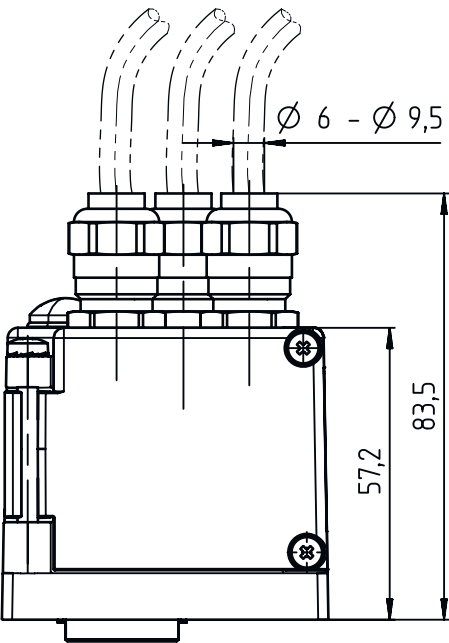

電気的接続

コネクタ 1

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 機能       | PWR / SW IN / OUT |
| コネクタの種類  | クランプ              |
| ケーブルグラント | M16               |
| 極数       | 5 - 極             |

電氣的接続

| クランプ | 割り当て   |
|------|--------|
| 1    | SWIO 2 |
| 2    | SWIO 1 |
| 3    | VIN    |
| 4    | GNDIN  |
| 5    | FE     |

コネクタ 2

|          |            |
|----------|------------|
| 機能       | ホスト/BUS IN |
| コネクタの種類  | クランプ       |
| ケーブルグラント | M16        |
| 極数       | 5 -極       |

| クランプ | 割り当て |
|------|------|
| 1    | データ+ |
| 2    | データ- |
| 3    | n.c. |
| 4    | CLK- |
| 5    | CLK+ |

コネクタ 4

|         |     |
|---------|-----|
| コネクタの種類 | USB |
|---------|-----|