


技術データシート
アダプタケーブル
製品番号: 549953
CB-MSI/D9-3000

目次

- 仕様書
- 電気的接続

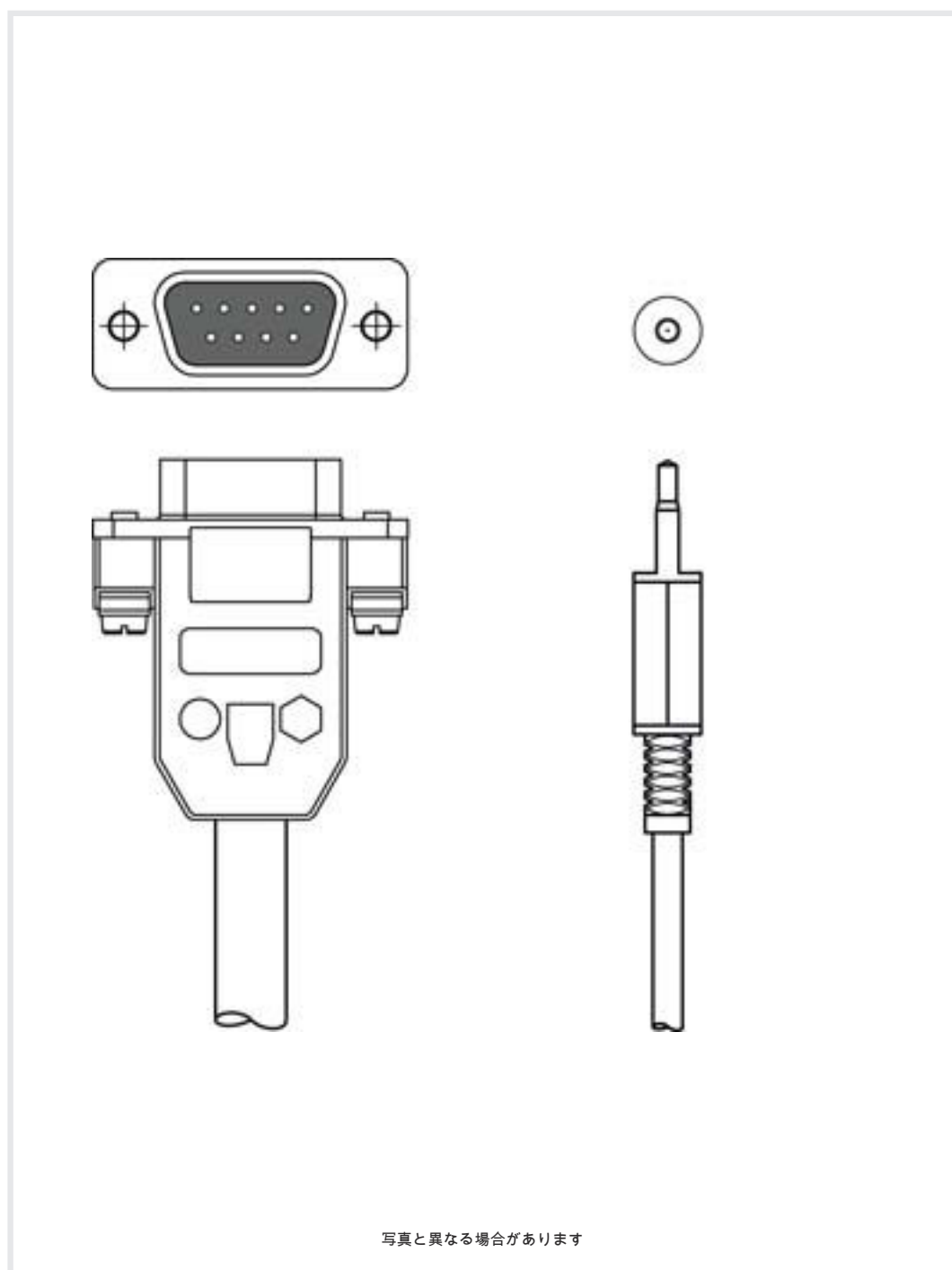

仕様書

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9-極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	ミニプラグ
モデル	軸方向
直径	2.5 mm

伝導特性

心線数	2 個数
心線断面	0.14 mm ²
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	4 mm
ケーブル長	3,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060313
eCl@ss 11.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9-極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	ミニプラグ
モデル	軸方向
直径	2.5 mm
極数	2-極