

## 技術データシート


### 接続回線

製品番号: 548522

CB-D15E-25000S-11GF

#### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続

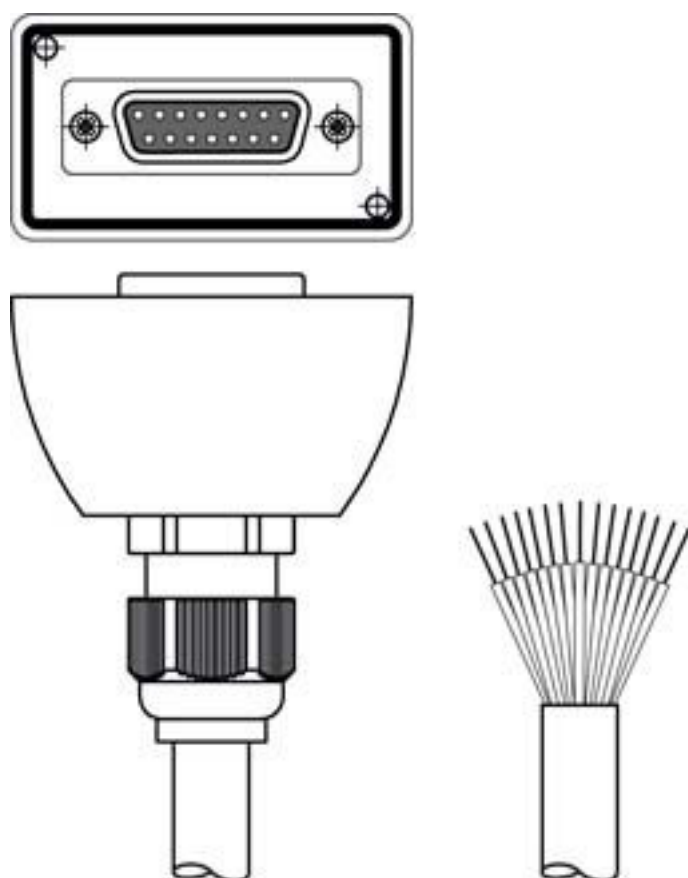

写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

パラメータメモリ	はい
----------	----

## 電気的仕様

## パフォーマンスデータ

消費電圧	30 V AC/DC
------	------------

## コネクタ

## コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	15 -極
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

## 伝導特性

心線数	11 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	8.7 mm
ケーブル長	25,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

## 認証

US特許	US 7,696,468 B
------	----------------

## 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	15 -極
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------