


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50113396
KB DSub-9P-3000

目次

- 仕様書
- 電気的接続

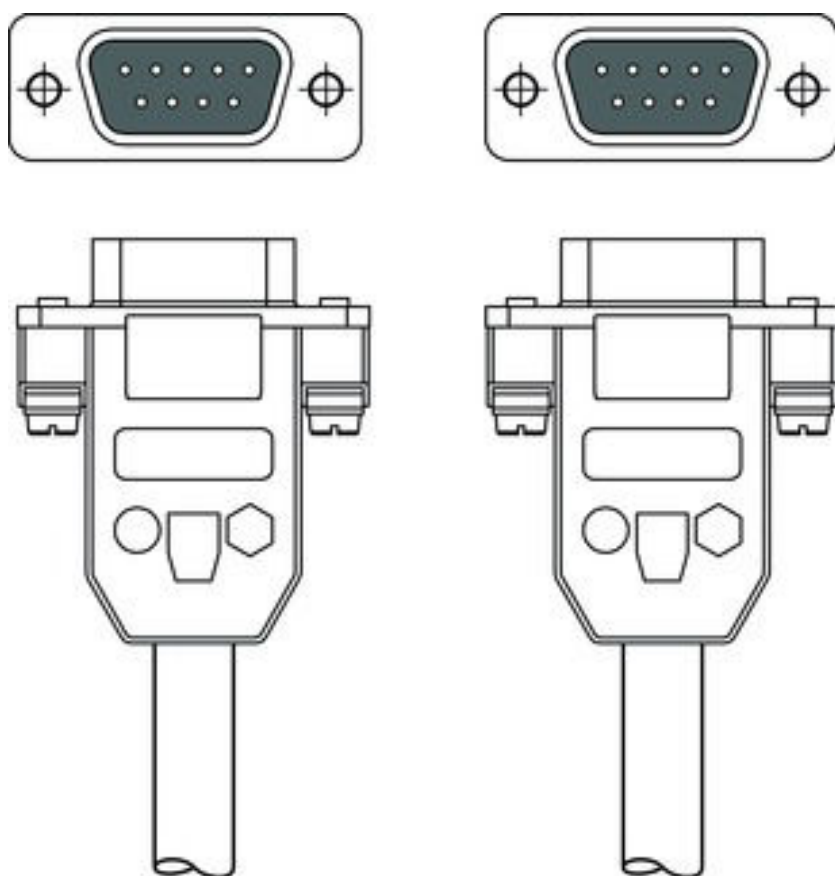

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

インターフェイスに適合	RS 232
-------------	--------

コネクタ

コネクタ 1

機能	データインターフェイス
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

機能	データインターフェイス
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

伝導特性

心線数	8 個数
シースの色	グレー
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	6 mm
ケーブル長	3,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


電気的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェイス
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

ピン ピン配列

1	DCD
2	RxD
3	TxD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI

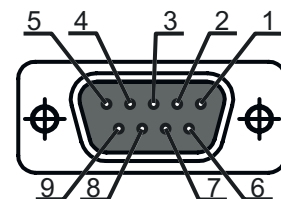

コネクタ 2

機能	データインターフェイス
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向

電氣的接続

ピン	ピン配列
1	DTR
2	TXD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

