

技術データシート

プログラマ

製品番号: 50124709

PA1/XTSX-M12

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	HTU418B
	HTU430B
	LCAM 308

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	A コード

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	30 mm x 30 mm x 71 mm
正味重量	72 g
筐体色	黒色

操作と表示

コントローラ	ティーチボタン
--------	---------

分類

関税分類番号	90329000
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ECLASS 16.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418
ETIM 10.0	EC001418
UNSPSC 26.08	32151707

電気的接続

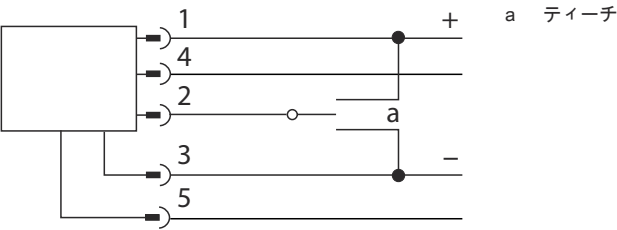
コネクタ 1

機能	デバイスへの接続
	ティーチ入力
コネクタの種類	丸形プラグ
ケーブル長	300 mm
ケーブル色	黒色
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	A コード

コネクタ 2

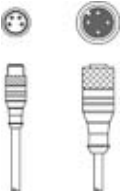
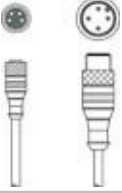
機能	デバイスへの接続
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

回線図



アクセサリ

コネクタ関連・相互接続ケーブル

製品番号	名称	製品	説明
	50116738 *	K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC	相互接続ケーブル
	50107276 *	K-DS M8A-M12A-4P-0,3m-PVC	相互接続ケーブル

アプリケーション: 化学的条件
コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 4 -極
コネクタ 2: 丸形プラグ, M8, 軸方向, オス, 4 -極
シールド: いいえ
ケーブル長: 300 mm
シースの素材: PVC

アプリケーション: 化学的条件
コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 4 -極
コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A コード, 4 -極
シールド: いいえ
ケーブル長: 300 mm
シースの素材: PVC

* 必要な付属品、別途ご注文ください

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。