

技術データシート

リフレクタ

製品番号: 50124004

REF 6-S-26x280

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 注意



写真と異なる場合があります

仕様書

機械の仕様

外形	方形
方向に応じて	はい
プリズムサイズ	0.3 mm
取り付け寸法 幅	24.5 mm
取り付け寸法 高さ	278 mm
取り付け寸法 厚み	9.4 mm
反射面の高さ	276 mm
反射面の幅	22 mm
反射面、追加情報	反射面には最大1 mmの分離線が存在することがあります
リフレクタの素材	プラスチック
支持材の素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA8N
検出面の素材	マイクロトリプル
正味重量	30 g
取り付けの種類	M4棒ネジ

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 70 °C
----------	---------------

認証


保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

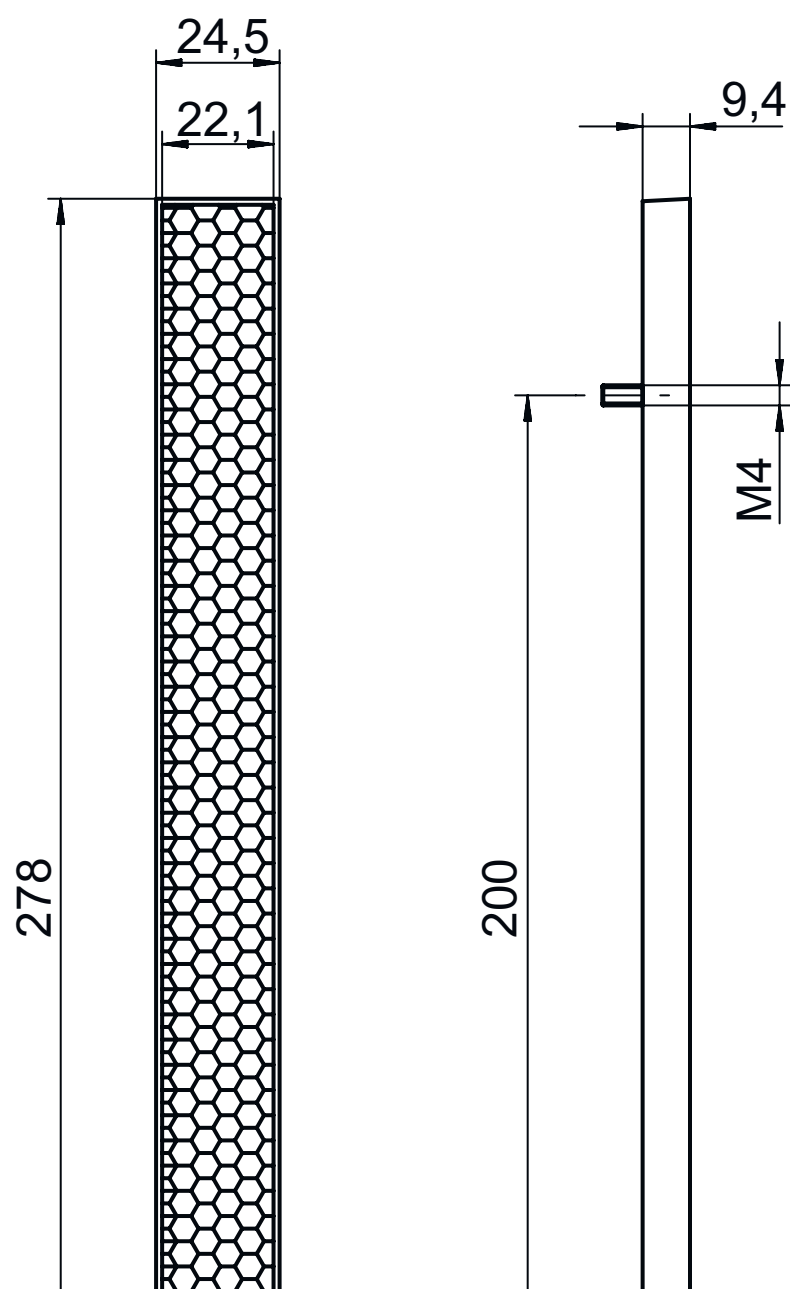

注意

注意



☞ 反射フィルムには分離線を含んでいます