

기술 데이터 시트


연결 케이블

품목 번호: 50104525

K-D M8W-4P-2m-PVC

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결

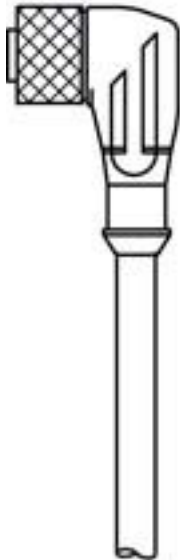

그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

전기 데이터

성능 데이터	
작동 전압	50V AC / 60V DC

연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	4 핀
모델	굴절형
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
연결 2	
연결부 종류	열려 있는 끝부분

케이블 특성	
와이어 개수	4 개수
와이어 단면	0.25 mm ²
덮개 색상	흑색
차폐됨	아니요
실리콘 불포함	예
케이블 모델	연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경)	5.2 mm
케이블 길이	2,000 mm
덮개 재료	PVC

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	4 핀
모델	굴절형
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

핀

1	갈색
2	흰색
3	청색
4	흑색

연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------

와이어 색상

1	갈색
2	흰색
3	청색
4	흑색

