

技術データシート

取付デバイス

製品番号: 50144753

BT 712M-APSET

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	BT 7xx
含む	初期導入用アースセット 接続ケーブル 5 m 1本
製品グループに適している	輪郭測定システム
適している	輪郭測定システム CMS 700i

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	回転数信号(Pin 5 = SWOUT 1) 空気流の制御(Pin 4 = SWIN 1) 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	5 -芯
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

機械の仕様

取り付け部の規格名称 金属	スチール、亜鉛メッキ
取り付け部のモデル	横流ファン付きエアブロー装置
取り付けの種類、設備側	穿孔M8付き取付アーム
取り付けの種類、デバイス側	取付アームが組立済み
効果の持続時間	1,200 mm
取り付け部の素材	スチール
振動ダンパ	いいえ

電氣的接続

コネクタ 1


機能	回転数信号(Pin 5 = SWOUT 1) 空気流の制御(Pin 4 = SWIN 1) 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長	200 mm
シースの素材	PUR
ケーブル色	黒色
心線数	5 -芯
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	5 -極
コーディング	A コード

分類

関税分類番号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

電氣的接続

ピン	ピン配列	心線色
1	+24 V	赤
2	n.c.	-
3	GNDIN	青
4	SWIN 1	黄
5	SWOUT 1	白

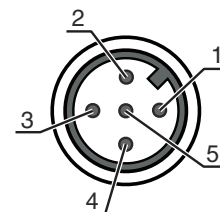

アクセサリ

コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50133892 **	KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-050	相互接続ケーブル	アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 5 -極 コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A コード, 5 -極 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

** 同梱されています

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。