

技術データシート


反射フィルム

製品番号: 50038060

REF 4-A-50X1000

目次

- 仕様書

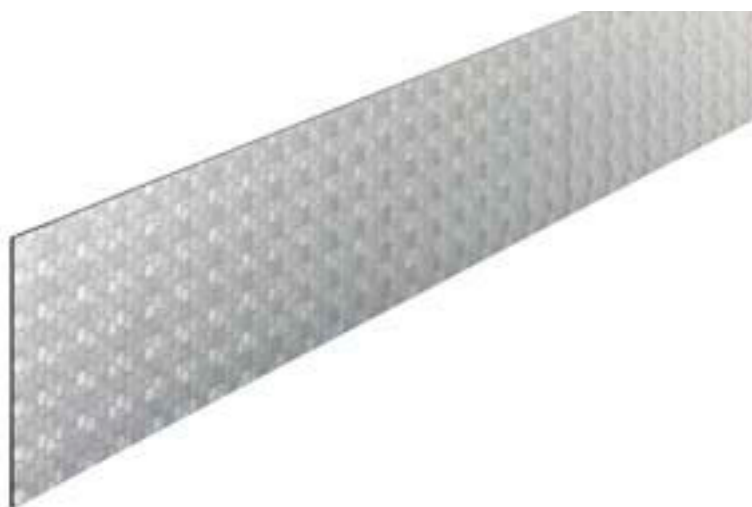

写真と異なる場合があります

仕様書

機械の仕様

外形	方形
方向に左右されない	はい
取り付け寸法 幅	50 mm
取り付け寸法 高さ	1,000 mm
反射面の高さ	1,000 mm
反射面の幅	50 mm
リフレクタの素材	プラスチック
極性変更	はい
リフレクタ素材の化学名	PMMA
検出面の素材	トリプル
正味重量	20 g
取り付けの種類	自己粘着

周囲データ

周囲温度、動作時	-40 ... 80 °C
----------	---------------

分類

関税分類番号	39191080
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467