


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50120432
KB USB-1 HS 65x8

目次

- 仕様書
- 電気的接続

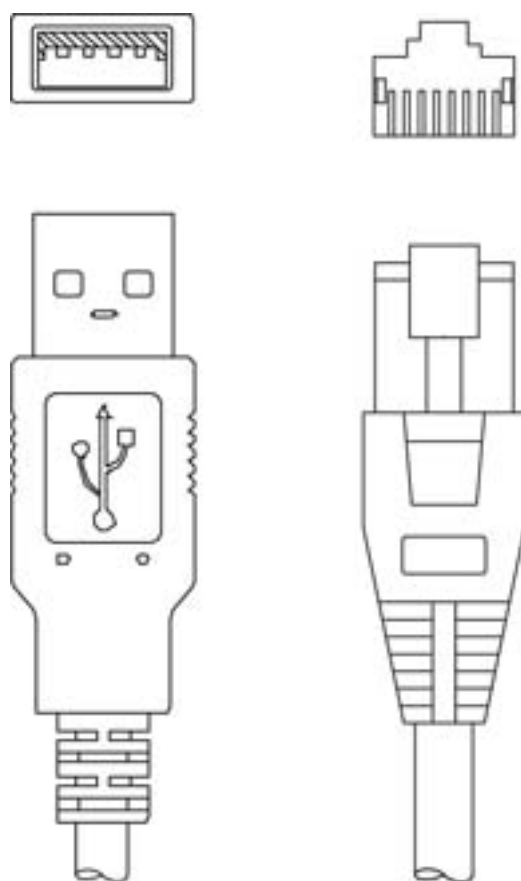

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

適している	HS 65x8
インターフェイスに適合	USB

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
---------	------

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 1.1 スタンダードA

伝導特性

心線数	4 個数
シースの色	グレー
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	4 mm
ケーブル長	2,800 mm
シースの素材	TPU
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
---------	------

ピン ピン配列

1	シールド
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	データ+
10	データ-

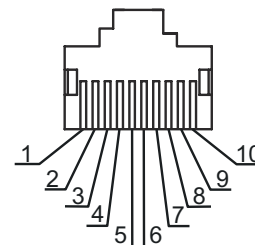

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 1.1 スタンダードA

ピン ピン配列

1	+5 V DC
2	データ-
3	データ-
4	GND

