

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 150682

CB-M12-5000-3GF/GM

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図

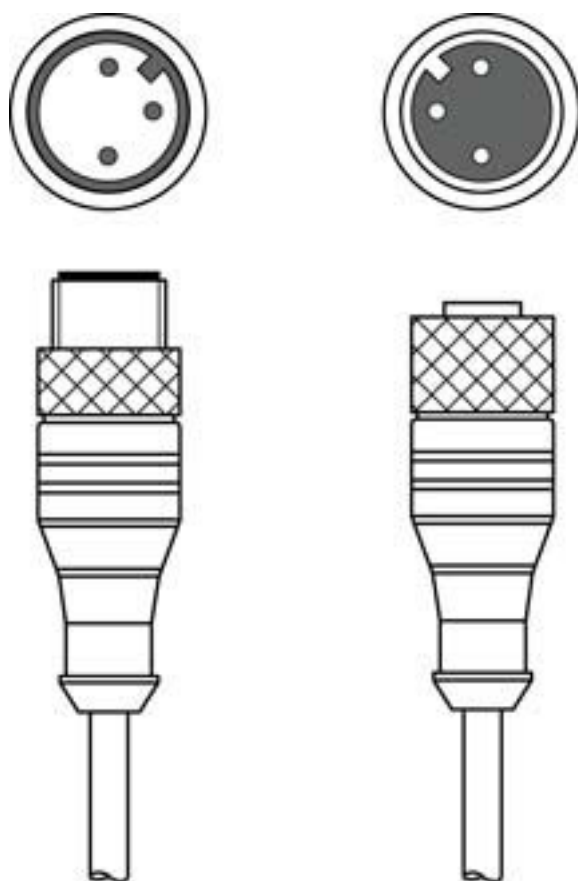

写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧	30 V AC/DC
------	------------

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
---------	-------

ネジ寸	M12
-----	-----

タイプ	メス
-----	----

ハンドル本体の素材	TPU
-----------	-----

極数	3-極
----	-----

モデル	軸方向
-----	-----

コンタクト毎の動作電流	4 A
-------------	-----

ロック	ねじ止め
-----	------

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
---------	-------

ネジ寸	M12
-----	-----

タイプ	オス
-----	----

ハンドル本体の素材	TPU
-----------	-----

極数	3-極
----	-----

モデル	軸方向
-----	-----

コンタクト毎の動作電流	4 A
-------------	-----

伝導特性

心線数	3 個数
-----	------

心線断面	0.34 mm ²
------	----------------------

シースの色	黒色
-------	----

シールド	いいえ
------	-----

ケーブルモデル	相互接続ケーブル
---------	----------

ケーブル直径 (外)	4.3 mm
------------	--------

ケーブル長	5,000 mm
-------	----------

心線の素材	銅
-------	---

シースの素材	PUR
--------	-----

ドラッグチェーン適応	いいえ
------------	-----

周囲データ

周囲温度、動作時、固定設置	-25 ... 80 °C
---------------	---------------

分類

関税分類番号	85444290
--------	----------

eCl@ss 5.1.4	27279201
--------------	----------

eCl@ss 8.0	27279218
------------	----------

eCl@ss 9.0	27060311
------------	----------

eCl@ss 10.0	27060311
-------------	----------

eCl@ss 11.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
---------	-------

ネジ寸	M12
-----	-----

タイプ	メス
-----	----

ハンドル本体の素材	TPU
-----------	-----

極数	3-極
----	-----

モデル	軸方向
-----	-----

コンタクト毎の動作電流	4 A
-------------	-----

ロック	ねじ止め
-----	------

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
---------	-------

ネジ寸	M12
-----	-----

タイプ	オス
-----	----

ハンドル本体の素材	TPU
-----------	-----

極数	3-極
----	-----

モデル	軸方向
-----	-----

コンタクト毎の動作電流	4 A
-------------	-----

回線図

配線パターン

