

Technisches Datenblatt

Anschlussleitung

Art.-Nr.: 426042

CB-LDH-10000-12GF

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

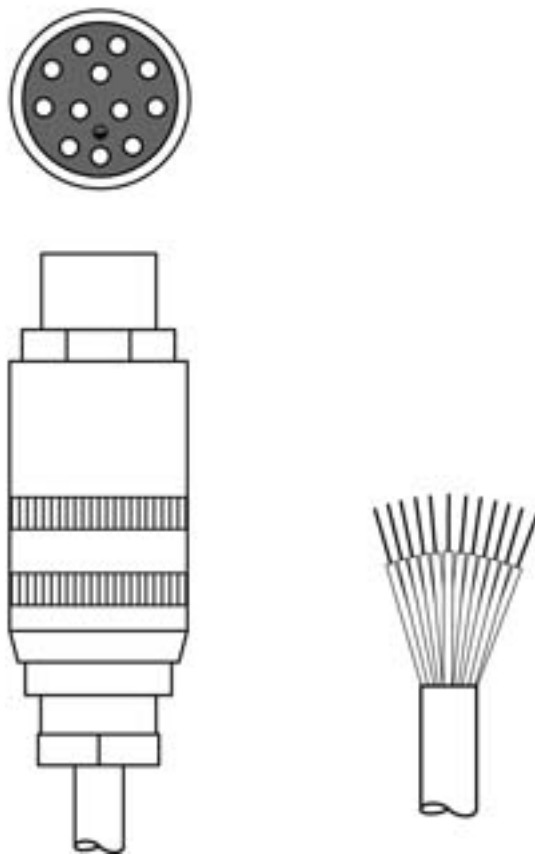


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Hirschmann Stecker (DIN 43651)
Gewindegröße	N11
Typ	female
Farbe Griffkörper	grau
Polzahl	12 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	12 St.
Aderquerschnitt	0,5 mm ²
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	8 mm
Leitungslänge	10.000 mm
Werkstoff Adern	Kupfer
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -40 ... 80 °C

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Hirschmann Stecker (DIN 43651)
Gewindegröße	N11
Typ	female
Farbe Griffkörper	grau
Polzahl	12 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------