

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50113396

KB DSub-9P-3000

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

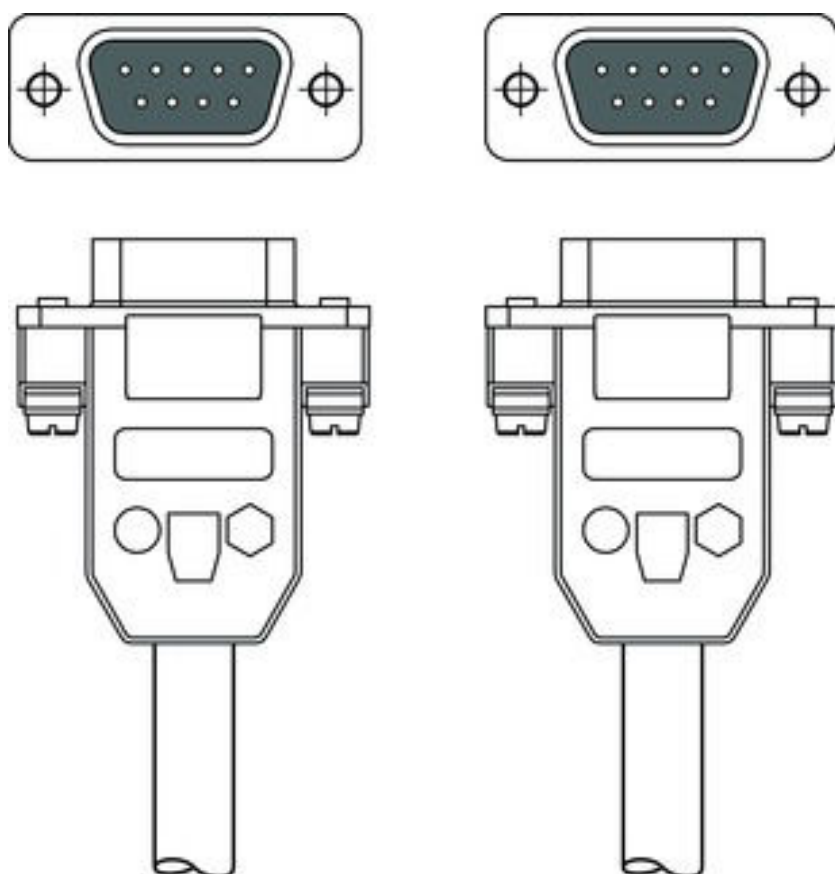


Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	RS 232
----------------------------	--------

### Anschluss

#### Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

#### Anschluss 2

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	8 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	6 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

### Pin Pinbelegung

1	DCD
2	RxD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI

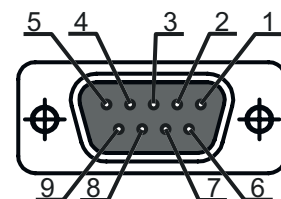

### Anschluss 2

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

## Elektrischer Anschluss

# Leuze

Pin	Pinbelegung
1	DTR
2	TXD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

