

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50120436

KB RS232-1 HS 65x8

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

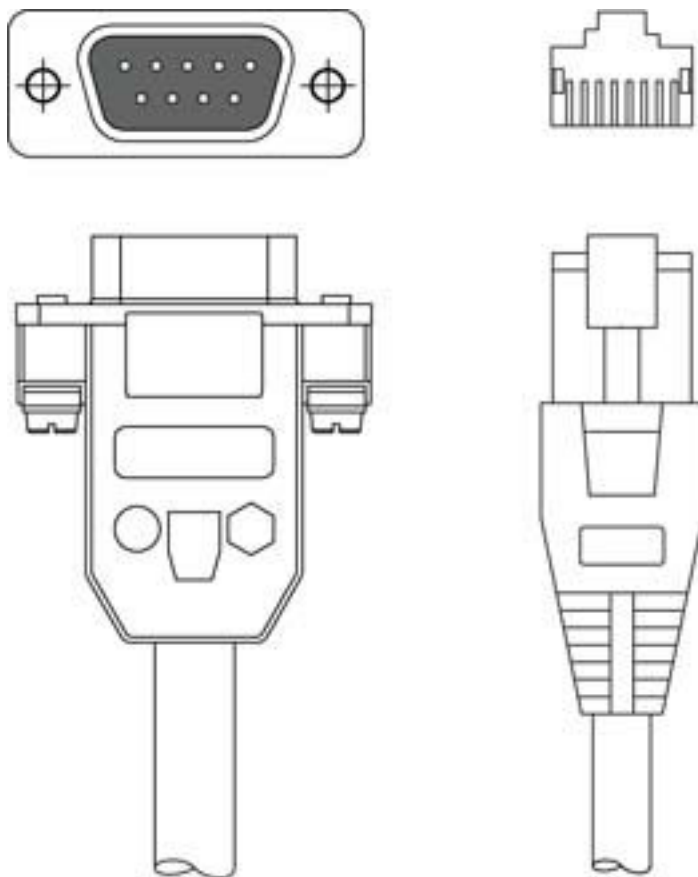


Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für	HS 65x8
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	6 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Spiralleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	5 mm
Leitungslänge	2.800 mm
Werkstoff Mantel	TPE
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

#### Pin Pinbelegung

1	Schirm
2	n.c.
3	GND
4	TXD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.

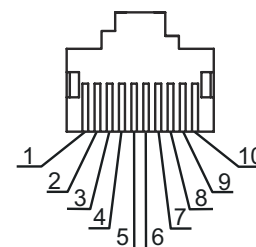

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

## Elektrischer Anschluss

# Leuze

Pin	Pinbelegung
1	n.c.
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	V+

