

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50120432

KB USB-1 HS 65x8

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

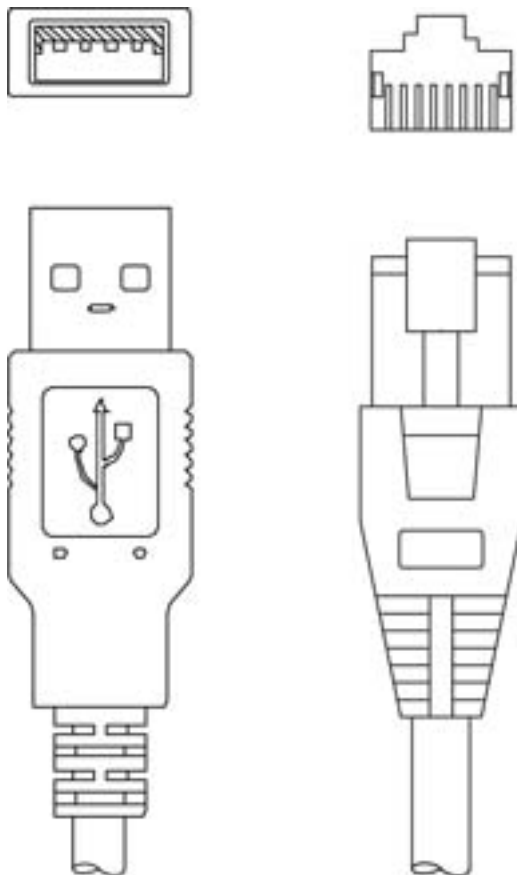


Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für	HS 65x8
Geeignet für Schnittstelle	USB

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Spiralleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	4 mm
Leitungslänge	2.800 mm
Werkstoff Mantel	TPU
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

#### Pin Pinbelegung

1	Schirm
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-

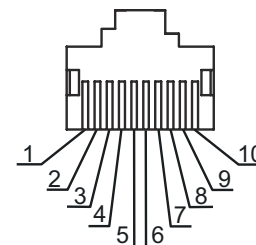

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A

#### Pin Pinbelegung

1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA-
4	GND

