

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50035867

CB-D9-10000-5GF/GM

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

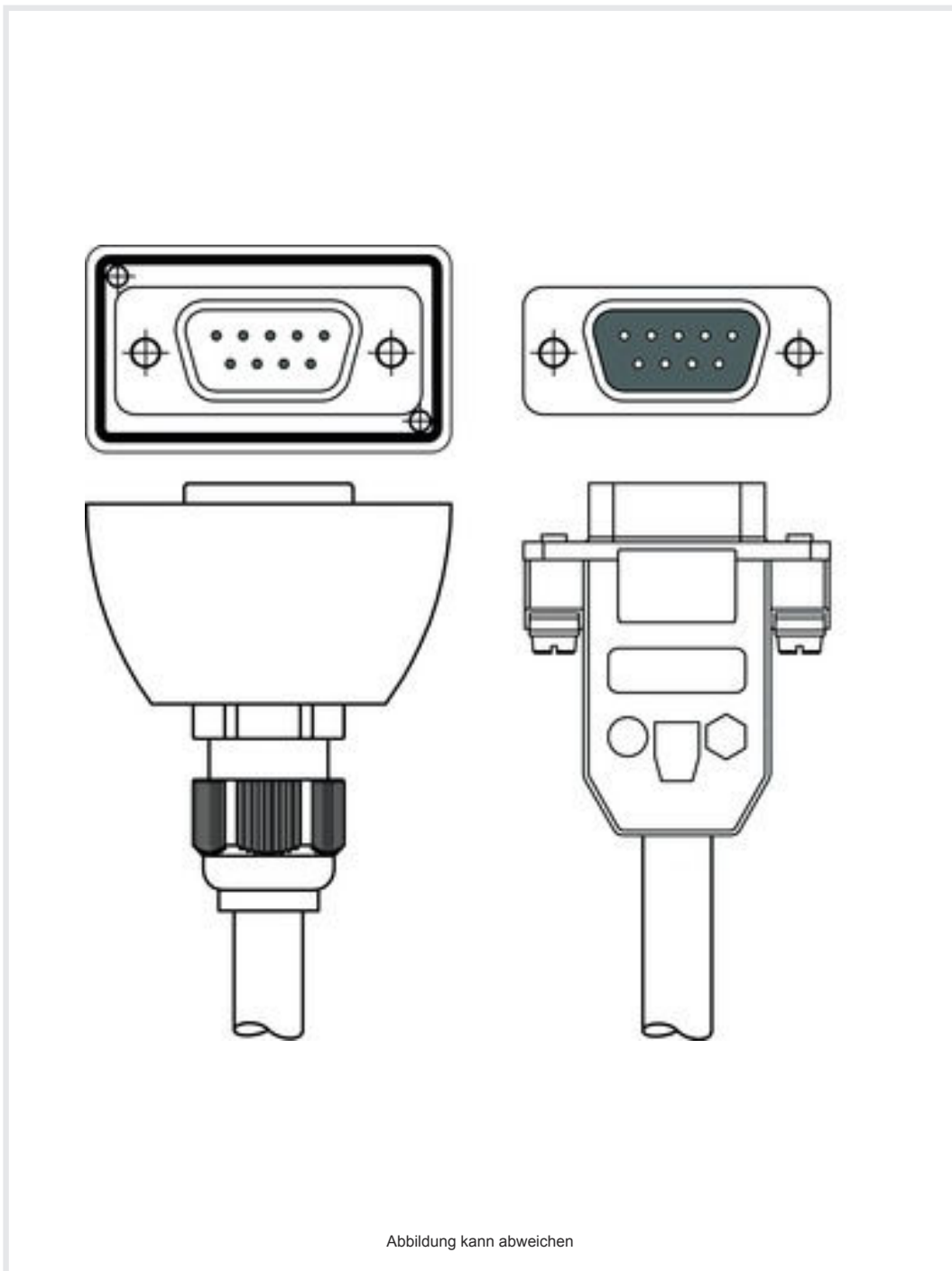


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
---------------------	-------

Typ	female
-----	--------

Polzahl	9 -polig
---------	----------

Ausführung	axial
------------	-------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
---------------------	-------

Typ	male
-----	------

Polzahl	9 -polig
---------	----------

Ausführung	axial
------------	-------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	5 St.
--------------	-------

Geschirmt	Ja
-----------	----

Leitungsausführung	Verbindungsleitung
--------------------	--------------------

Leitungslänge	10.000 mm
---------------	-----------

Schleppkettentauglichkeit	Nein
---------------------------	------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------

eCl@ss 5.1.4	27279201
--------------	----------

eCl@ss 8.0	27279218
------------	----------

eCl@ss 9.0	27060311
------------	----------

eCl@ss 10.0	27060311
-------------	----------

eCl@ss 11.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
---------------------	-------

Typ	female
-----	--------

Polzahl	9 -polig
---------	----------

Ausführung	axial
------------	-------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
---------------------	-------

Typ	male
-----	------

Polzahl	9 -polig
---------	----------

Ausführung	axial
------------	-------