

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50035863

CB-D9-3000-5GF/GM

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

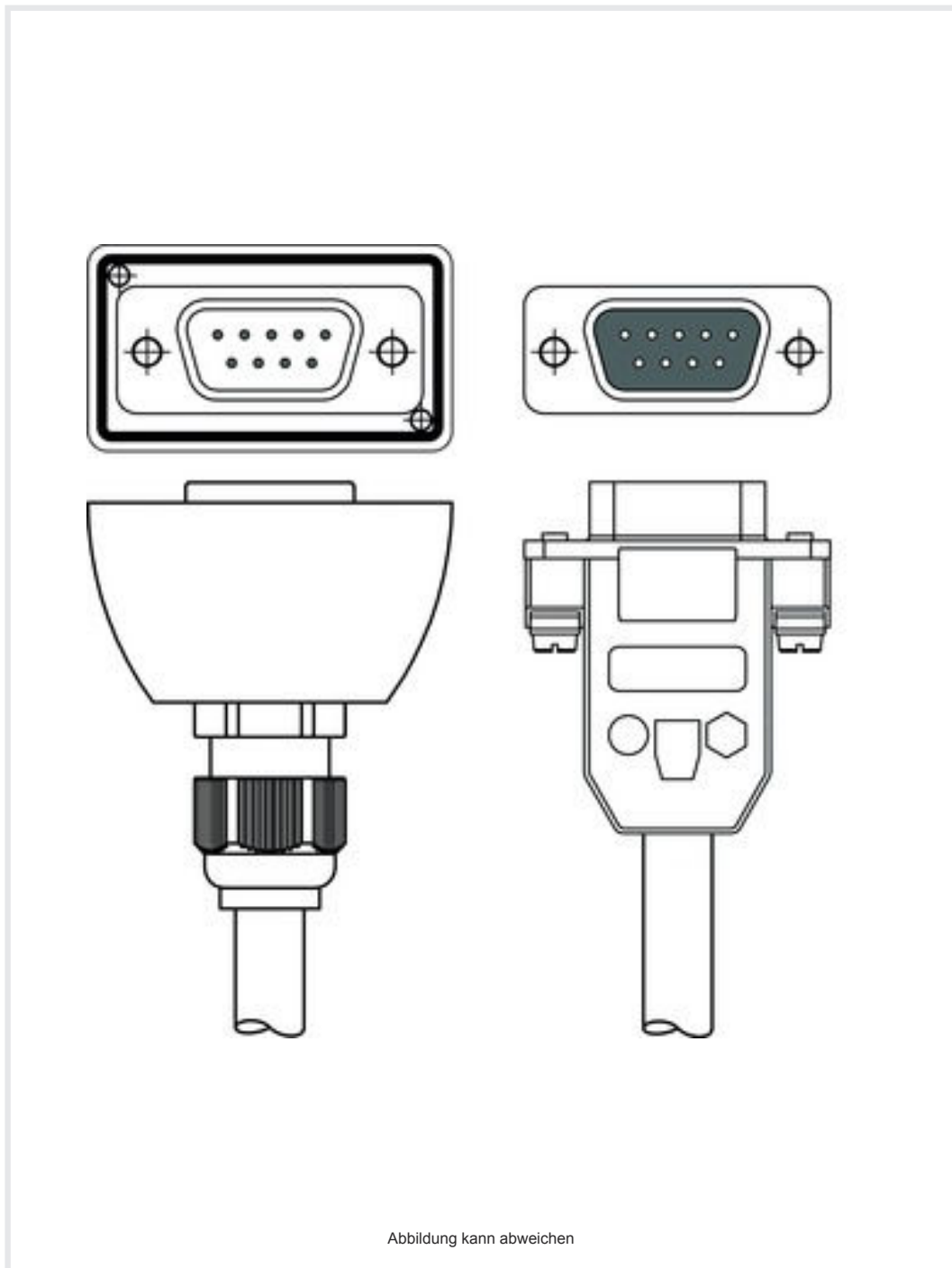


Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
---------------------	-------

Typ	female
-----	--------

Polzahl	9 -polig
---------	----------

Ausführung	axial
------------	-------

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
---------------------	-------

Typ	male
-----	------

Polzahl	9 -polig
---------	----------

Ausführung	axial
------------	-------

### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	5 St.
--------------	-------

Geschirmt	Ja
-----------	----

Leitungsausführung	Verbindungsleitung
--------------------	--------------------

Leitungslänge	3.000 mm
---------------	----------

Schleppkettentauglichkeit	Nein
---------------------------	------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------

eCl@ss 5.1.4	27279201
--------------	----------

eCl@ss 8.0	27279218
------------	----------

eCl@ss 9.0	27060311
------------	----------

eCl@ss 10.0	27060311
-------------	----------

eCl@ss 11.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
---------------------	-------

Typ	female
-----	--------

Polzahl	9 -polig
---------	----------

Ausführung	axial
------------	-------

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
---------------------	-------

Typ	male
-----	------

Polzahl	9 -polig
---------	----------

Ausführung	axial
------------	-------