

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50103621

KB 031-1000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss


 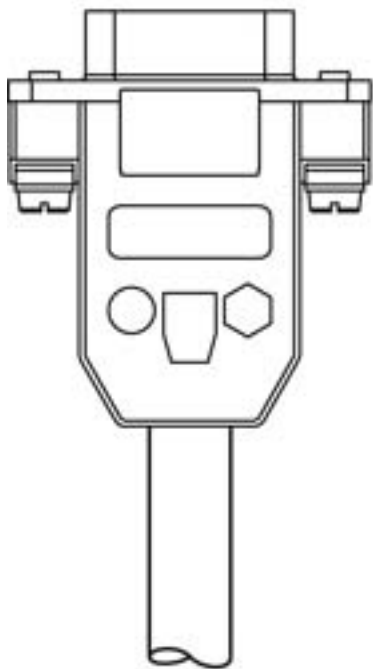


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	RS 232
	RS 485

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	15 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	JST ZHR
Polzahl	16 -polig

Leitungseigenschaften

Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	8,1 mm
Leitungslänge	1.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	15 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	JST ZHR
Polzahl	16 -polig