

Technisches Datenblatt Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 150769

CB-M12-CC30

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder

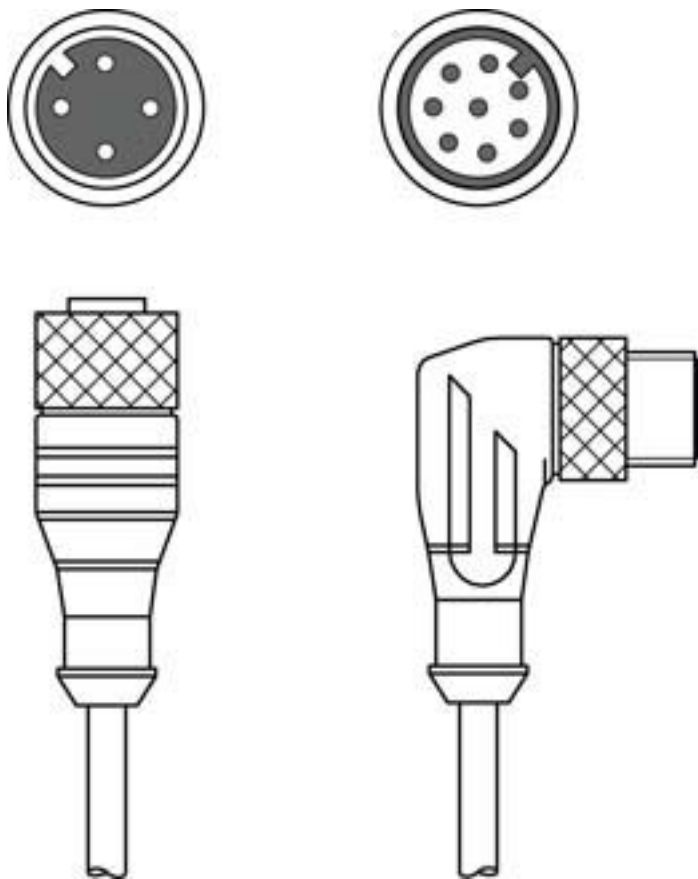


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|---------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |
| Verriegelung | Verschraubung |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | gewinkelt |

Leitungseigenschaften

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Geschirmt | Nein |
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
| Leitungslänge | 3.000 mm |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein |

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|---------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |
| Verriegelung | Verschraubung |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 8 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | gewinkelt |

Schaltbilder

Verdrahtungsschema

