

## Technisches Datenblatt

### Verteilerleitung

Art.-Nr.: 150766

CB-M12-SC44

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder

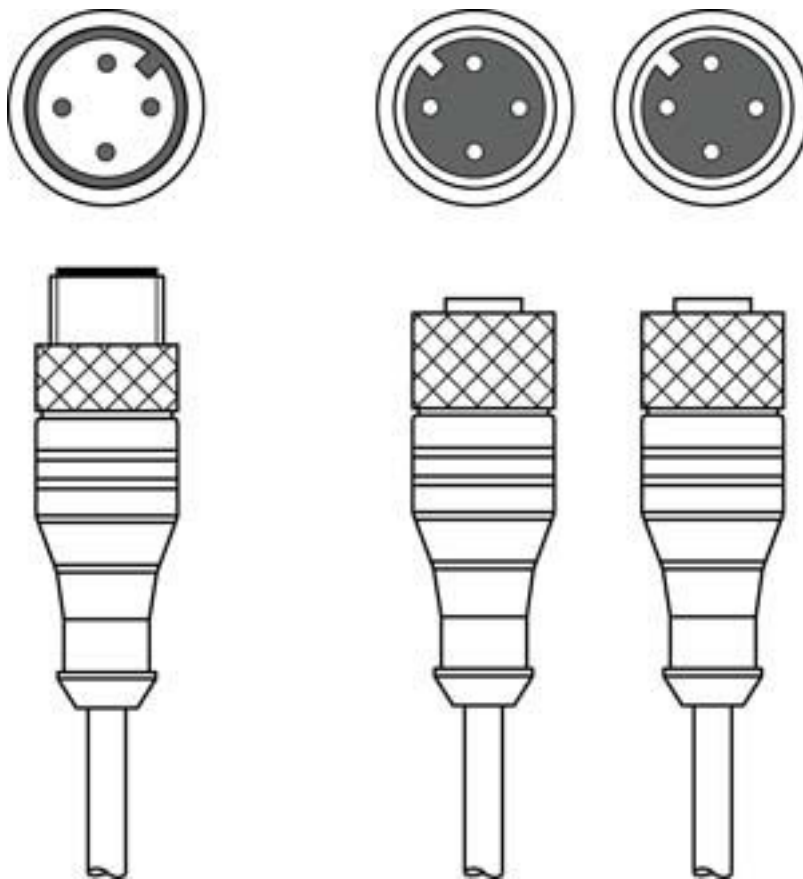


Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für	Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus-m
	Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus-ml
	Sicherheits-Lichtvorhänge COPMACTplus-m

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

#### Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Verteilerleitung
Leitungslänge	1.000 mm
Schleppkettentauglichkeit	Nein


### Zertifizierungen

#### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440108
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

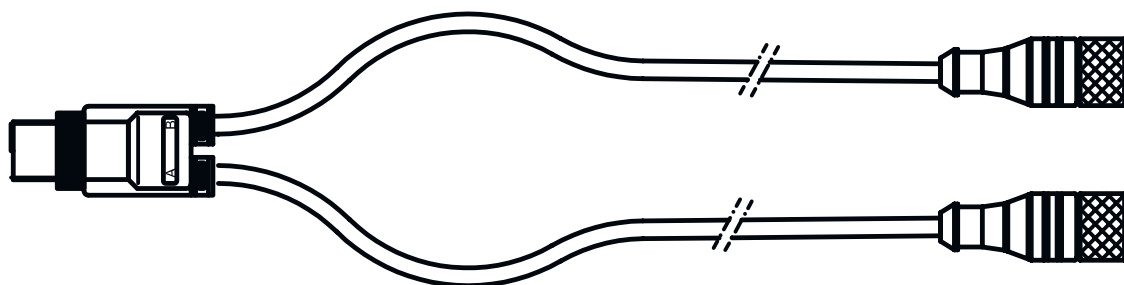

# Elektrischer Anschluss

## Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

## Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

## Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	4 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

## Schaltbilder

