

Technisches Datenblatt Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 150681

CB-M12-1500-3GF/WM

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder

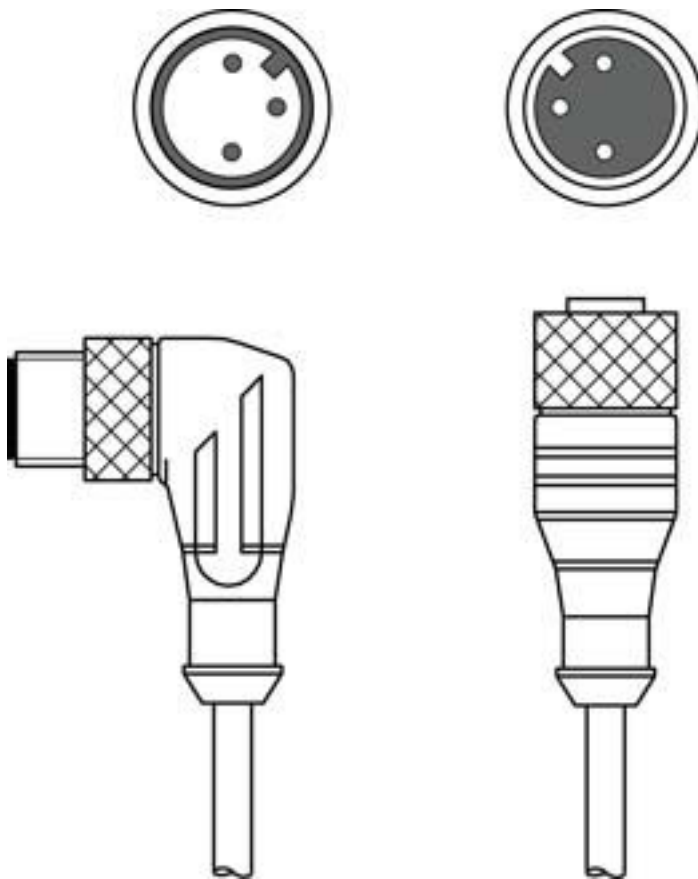


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	Verschraubung

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Ausführung	gewinkelt
Betriebsstrom je Kontakt	4 A

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	3 St.
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	4,3 mm
Leitungslänge	1.500 mm
Werkstoff Adern	Kupfer
Werkstoff Mantel	PUR
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung	-25 ... 80 °C
--------------------------------------------------	---------------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Ausführung	axial
Betriebsstrom je Kontakt	4 A
Verriegelung	Verschraubung

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	TPU
Polzahl	3 -polig
Ausführung	gewinkelt
Betriebsstrom je Kontakt	4 A

Schaltbilder

Verdrahtungsschema

