

技術データシート

アダプタ

製品番号: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

電氣的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧 最大50 V AC / 60 V DC

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類 丸形プラグ

ネジ寸 M8

タイプ メス

極数 4 -極

モデル 軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類 丸形プラグ

ネジ寸 M8

タイプ オス

極数 3 -極

モデル 軸方向

伝導特性

シールド いいえ

機械の仕様

レンチサイズ 9 mm

素材 PUR

認証

保護等級 IP 67

分類

関税分類番号 85366990

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27440104

eCl@ss 9.0 27069190

eCl@ss 10.0 27440106

eCl@ss 11.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

電氣的接続


コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M8
タイプ	メス
極数	4 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2


コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M8
タイプ	オス
極数	3 -極
モデル	軸方向

回線図

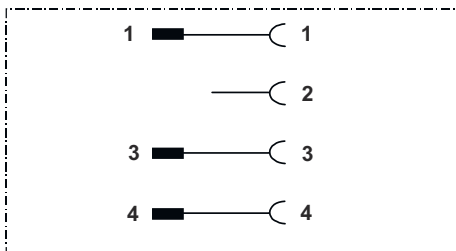

アクセサリ

一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50132266	TT-Set 0,6-13	工具	種類: トルクレンチ レンチサイズ: 13 mm トルク: 0,6 N·m 素材: プラスチック, ステンレス 周囲温度: -40 ... 120 °C

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。