

Technisches Datenblatt

Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50144678

KD S-M30-16A-V1-500

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

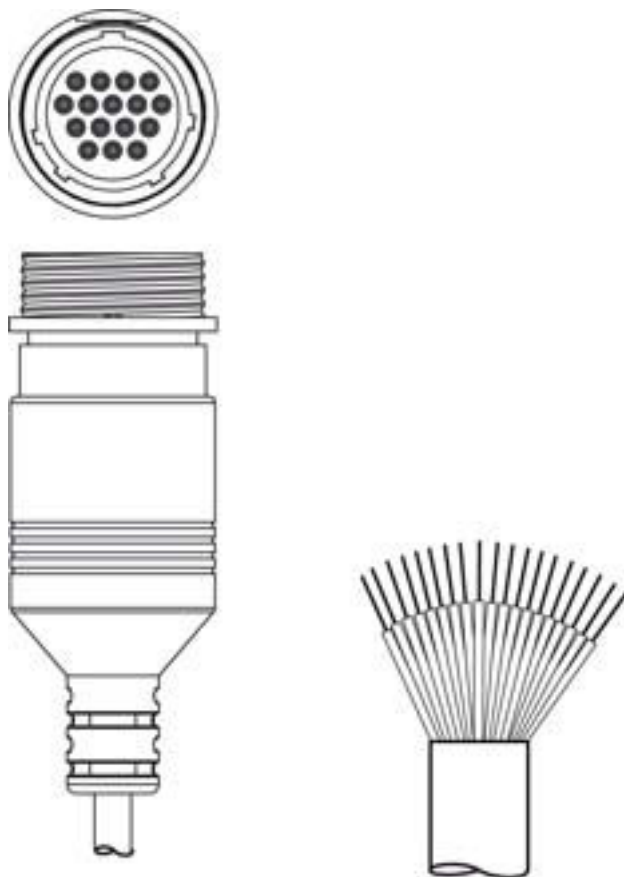


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	PUR
Polzahl	16 -polig
Ausführung	axial
Verriegelung	Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	16 St.
Aderquerschnitt	Spannung: 2 x 1 mm ² / Signal: 14 x 0,14 mm ²
AWG	Spannung: 18 / Signal: 26
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	7,5 mm
Leitungslänge	50.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Aderisolation	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 6 x Leitungsdurchmesser

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung 0 ... 80 °C

Zertifizierungen

Zulassungen RoHS

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrischer Anschluss


Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	PUR
Polzahl	16 -polig
Ausführung	axial
Verriegelung	Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd

Pin

Adernfarbe

1	weiß
2	braun
3	grün
4	gelb
5	grau
6	rosa
7	blau
8	rot
9	schwarz
10	violett
11	grau / rosa
12	blau / rot
13	grün / weiß
14	braun / grün
15	gelb / weiß
16	braun / gelb

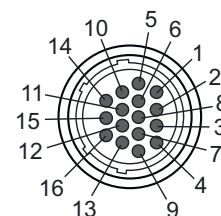

Elektrischer Anschluss

Anschluss 2

Art des Anschlusses

offenes Ende