

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50114694

KB DN/CAN-2000 SBA

目次

- 仕様書
- 電気的接続

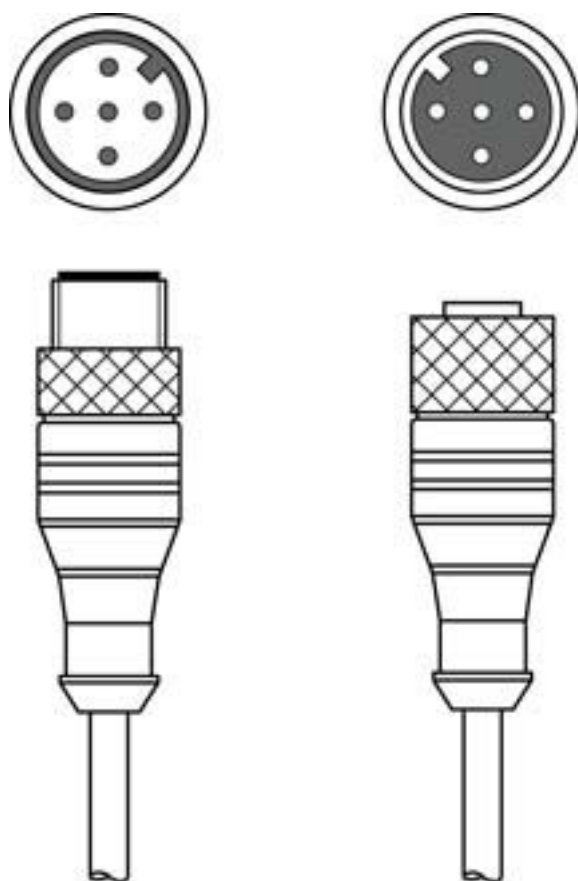

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

| | |
|-------------|----------------------|
| インターフェイスに適合 | CANopen DeviceNet |
|-------------|----------------------|

コネクタ

コネクタ 1

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5-極 |
| コーディング | A-符号化 |
| モデル | 軸方向 |

コネクタ 2

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5-極 |
| コーディング | A-符号化 |
| モデル | 軸方向 |

伝導特性

| | |
|--------------|--|
| 心線数 | 5 個数 |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | はい |
| ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
| ケーブル直径 (外) | 7 mm |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ドラッグチェーン適応 | はい |
| スタートアップ速度 | 水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m/s ² の加速 |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

電気的接続

コネクタ 1

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5-極 |
| コーディング | A-符号化 |
| モデル | 軸方向 |

コネクタ 2

| | |
|---------|-------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 5-極 |
| コーディング | A-符号化 |
| モデル | 軸方向 |