

## 技術データシート



### 接続回線

製品番号: 429074

CB-M12-10000S-5WF

#### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図

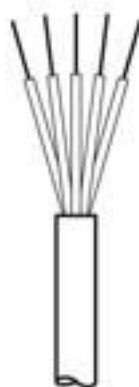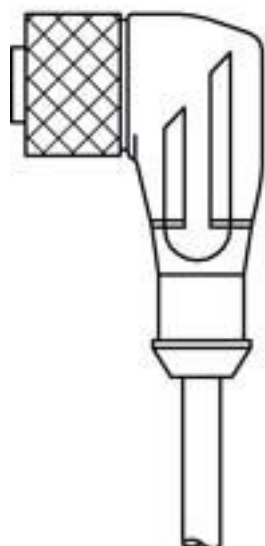

写真と異なる場合があります



## 仕様書

### コネクタ

#### コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
色 ハンドル本体	黒色
極数	5-極
コーディング	A-符号化
モデル	L字型

#### コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

#### 伝導特性

心線数	4 個数
心線断面	0.34 mm <sup>2</sup>
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	6 mm
ケーブル長	10,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

### 周囲データ

周囲温度、動作時、固定設置	-25 ... 80 °C
---------------	---------------

### 認証

認可	c UL
	UL

### 分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 電気的接続

### コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
色 ハンドル本体	黒色
極数	5-極
コーディング	A-符号化
モデル	L字型

### コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

## 回線図

### 配線パターン

