


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50104025
KB 031-2000-01

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

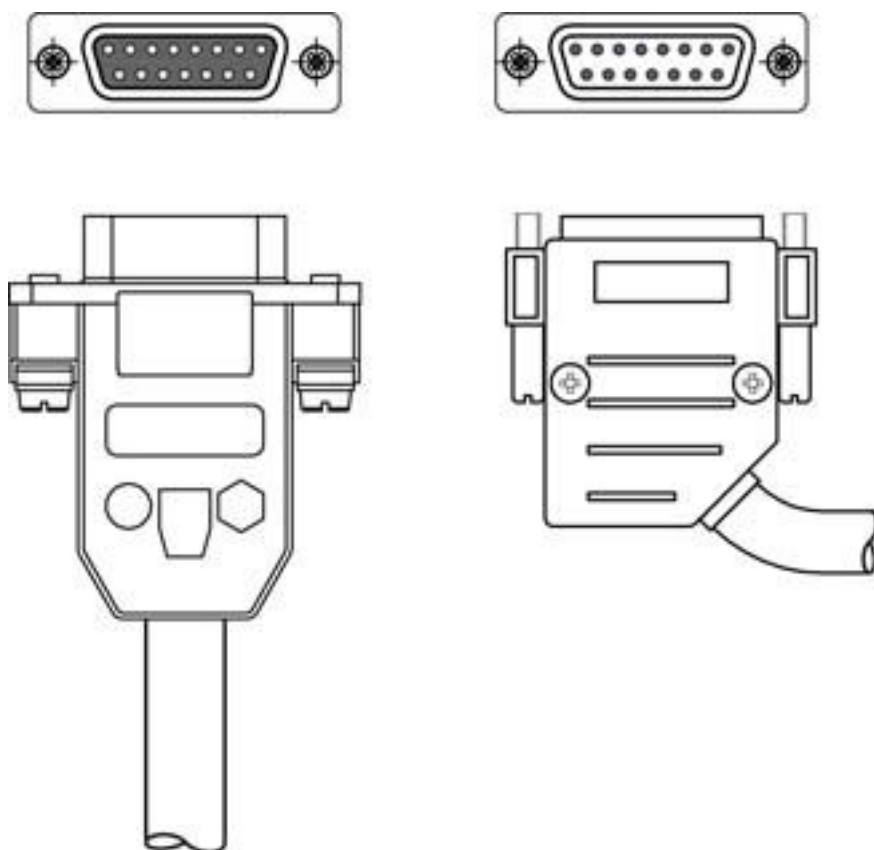

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED	いいえ
タイプ	メス
極数	15 -極
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	オス
極数	15 -極
モデル	L字型
伝導特性	
心線数	15 個数
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	8.1 mm
ケーブル長	2,000 mm
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	240 g
------	-------

操作と表示

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED	いいえ
タイプ	メス
極数	15 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	オス
極数	15 -極
モデル	L字型